


## HandyLaser Plus




Kompakte Universal-Laserwasserwaage für Werkstatt, Baustelle, Haus und Garten – ideal zum Fliesenlegen

Rev. 0115


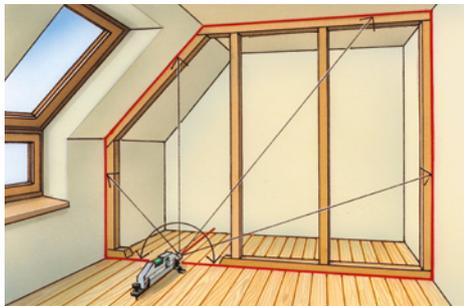


- Vereinigt die Vorteile einer Laserwasserwaage **in besonders kompakter Bauweise**
- Der gut 17 cm lange HandyLaser Compact ist ein **hochwertiges Messinstrument**, das man problemlos mit sich führen kann.
- Durch **spezielle Federclipse** ideal zum Fliesenlegen
- **Einfaches Ausrichten** durch **Vertikal- und Horizontal-Libelle**
- ON/OFF Schalter mit LED-Laserindikator
- **3 extrastarke Haftmagnete**
- **Schlagfestes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse** mit gummierten Griffleisten

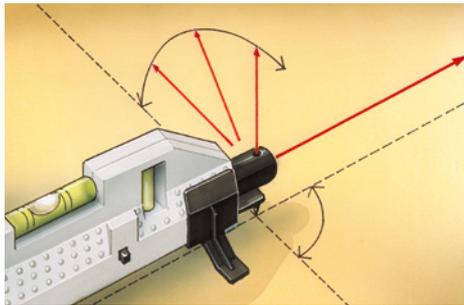

### 90° Strahlteiler

- Laserstrahl wird im 90° Winkel umgelenkt
- Vertikales Nivellieren
- Mit hochpräzisem Prisma

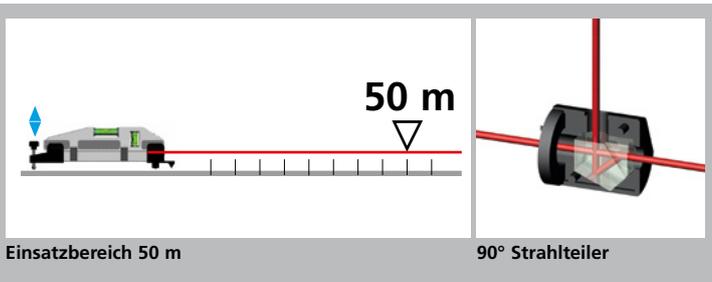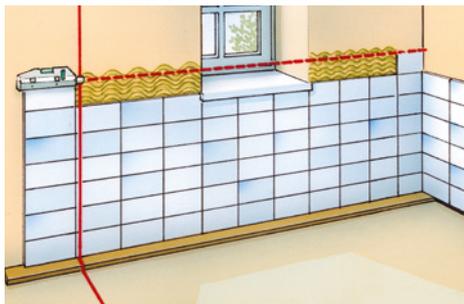

Einsatzbereich 50 m

90° Strahlteiler

TECHNISCHE DATEN	
LIBELLENGENAUIGKEIT	± 0,5 mm / m
EINSATZBEREICH LASER	50 m
LASERWELLENLÄNGE	650 nm
LASER	Klasse 2 ≤ 1 mW
STROMVERSORGUNG	Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA
BETRIEBSDAUER	65 Stunden
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR	-10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T)	210 x 59 x 62 mm
GEWICHT inkl. Batterien	130 g



### HandyLaser Plus

- inklusive HandyLaser Compact
- + Abnehmbare Justierfüße
- + 90° Strahlteiler
- + Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
190 x 315 x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
HandyLaser Plus	025.04.00A	4 021563 692644	5

