


QUALITY ★★ ★

Ice Blue

NF-Audio-Cinchkabel

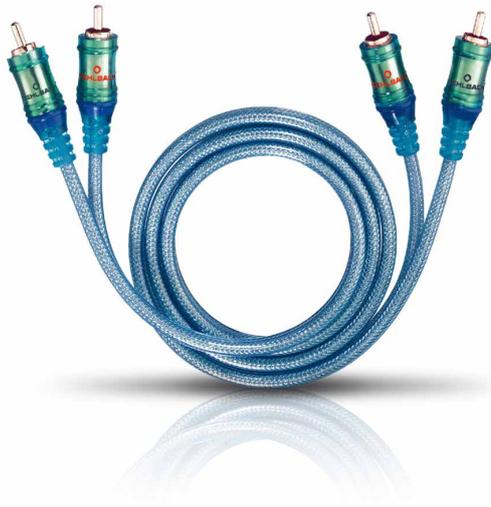
Fertig konfektioniertes analoges Audio-Cinchkabel für die Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen! Durch den besonders hochwertigen Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine naturgetreue Signalübertragung. Kontaktsicherheit und Korrosionsschutz ist über die 24 Karat vergoldeten Steckerkontakte garantiert. Das Kabel ist universell einsetzbar und hat ein neutrales Klangbild mit guter Dynamik und Räumlichkeit.

Features

 
- ✓ 2fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ symmetrischer Aufbau
- ✓ fertig konfektioniert

Technische Daten

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	2-fach
Schirmungs-Material	1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	geschr-Vollmetall-Acrylh
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade

24 ct


Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Ice Blue 50	92021	0.5 m	transparent
Ice Blue 100	92020	1 m	transparent
Ice Blue 200	92022	2 m	transparent
Ice Blue 300	92023	3 m	transparent
Ice Blue 500	92025	5 m	transparent

ANSCHLUSS


2xCinch 2xCinch

SIGNALART


Audio

SIGNALRICHTUNG


Bi-Direktional

IN

AV-RECEIVER | TAPE | ENDSTUFE

OUT

CD-PLAYER | DVD-PLAYER | SAT-RECEIVER | TAPE | TUNER