


# KMK-PA-MB Kontermutter mit Bund

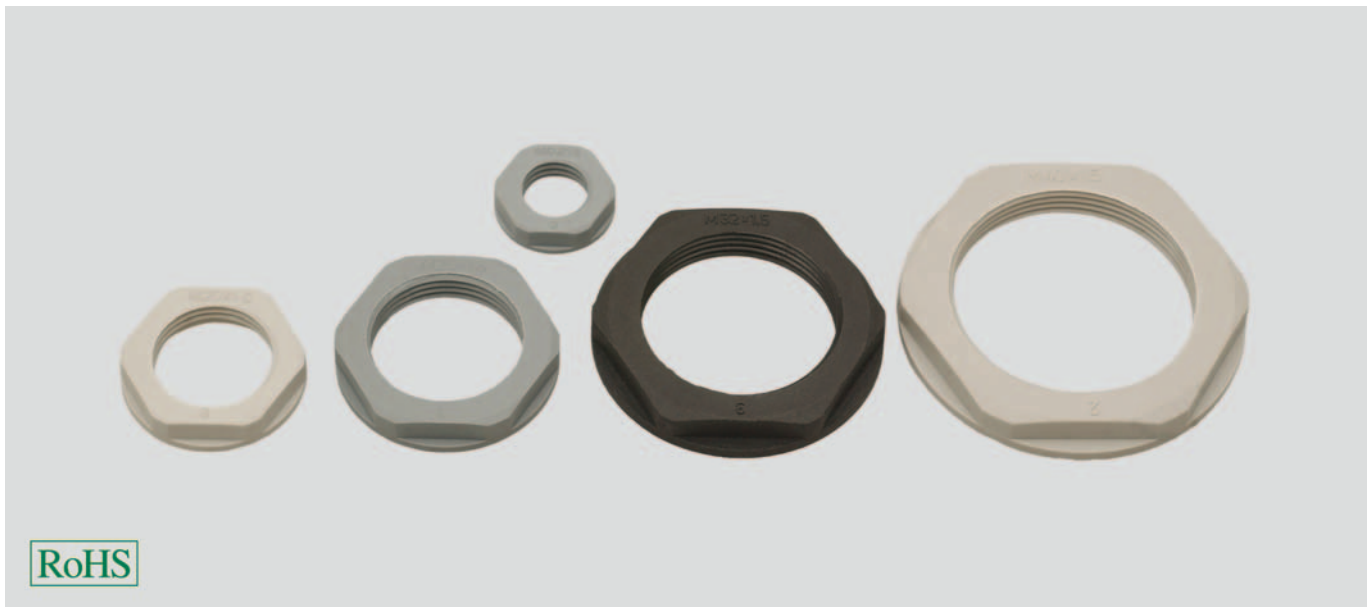

## KMK-PA

Die Kontermutter aus Polyamid.  
Die Kontermutter mit Bund hat eine größere Ablagefläche - eine zusätzliche Abdichtung mit einem O-Ring wird erleichtert.

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

Polyamid PA 6


- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

## Hinweise

UV-beständig (RAL 9005).

## Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

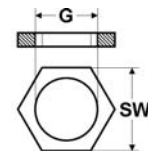

## Abmessungen

G Größe des Innengewindes  
SW Schlüsselweite

## metrisches Innengewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe Mettr.	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
97816	94260	98163	M12 x 1,5	18	100	9,90	9,20	8,50
97817	94261	98164	M16 x 1,5	22	100	10,50	9,80	9,00
97818	94262	98165	M20 x 1,5	26	100	13,10	12,20	11,30
97819	94263	98166	M25 x 1,5	32	100	14,40	13,40	12,40
97820	94264	98167	M32 x 1,5	41	100	50,80	47,20	43,70
97821	94265	98168	M40 x 1,5	50	50	98,70	91,80	84,90
97822	94266	98169	M50 x 1,5	60	50	121,70	113,20	104,70
97823	94267	98170	M63 x 1,5	75	25	136,00	126,50	117,00

## PG-Innengewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe PG	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
90710	94250	96458	7	19	100	6,80	6,30	5,80
90711	94251	96228	9	22	100	7,20	6,70	6,20
90712	94252	96459	11	24	100	7,50	7,00	6,50
90713	94253	96460	13,5	27	100	8,40	7,80	7,20
90714	94254	96461	16	30	100	9,70	9,00	8,30
90715	94255	96176	21	36	100	14,40	13,40	12,40
90716	94256	96177	29	46	50	19,50	18,10	16,80
90717	94257	96462	36	60	25	63,40	59,00	54,50
90718	94258	96463	42	65	25	77,80	72,40	66,90
90719	94259	96464	48	70	25	86,10	80,10	74,00

## NPT-Innengewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe NPT	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
97317	90870	90875	3/8"	22	100	11,70	11,30	10,90
97316	90871	90876	1/2"	27	100	14,00	13,50	13,00
97315	90872	90877	3/4"	33	100	21,10	20,40	19,60
98366	90873	90878	1"	47	50	28,40	27,40	26,40

Technische Änderungen vorbehalten.