


## Aufbau - AWG26

<b>Leiter</b>	Kupfer-Draht, blank, 7 x 0,16mm
<b>Verseilung</b>	2 Adern zum Paar
<b>Aufdruck</b>	Patchkabel S-FTP 600Mhz Cat7 PIMF Halogenfree
<b>Paarabschirmung</b>	Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie
<b>Schirmung</b>	Alu Foil each Pair 0,025 Single – Braiding 144x0,12mm Aluminium
<b>Aussenmantel</b>	Flammwidriges und halogenfreies LSOH OD = 6,5mm, Orange
<b>Stecker</b>	Ohne Stecker, Papierspule 100m

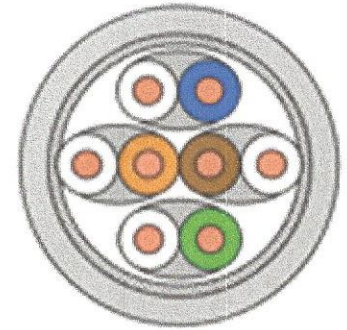

## Mechanische Eigenschaften

<b>Biegeradius</b>	4 x D
<b>Zugbelastbarkeit</b>	100 N
<b>Temperaturbereich</b>	-20° bis +60°

## Elektrische Eigenschaften

<b>Wellenwiderstand</b>	4 x D
<b>Kopplungswiderstand</b>	10 MHz - 10mOhm /m

## Verpackung

<b>Karton</b>	Max 400mm x 300mm x 300mm
<b>Kabel</b>	Papierspule 100m

