

# OpticSlim 2610

**plustek**

OpticSlim Serie



## Hochauflösender A4 Flachbettscanner

Kostengünstige Scanlösung für Schüler, Studenten und Heimanwender mit sehr flachem Design und Spezialgelenkabdeckung.



Der OpticSlim 2610 ist maßgeschneidert für das Scannen von dickeren Vorlagen, Vorlesungs- oder Arbeitsmaterialien, auch an unterschiedlichen Orten. Das sehr flache und kompakte Design und eine Stromversorgung über USB Anschluss ermöglichen einen bequemen Transport und mobilen Einsatz. Die fünf One-Touch-Funktionstasten, Copy, OCR, E-Mail, Custom (benutzerspezifisch) und PDF machen häufig wiederkehrende Scanprozesse schnell und spielend einfach.

## ❖ KEY FEATURES

- sehr flacher und kompakter A4 Flachbettscanner
- hochauflösend bis zu 1200 dpi
- komfortable One-Touch-Scanprozesse
- Stromversorgung über USB Anschluß, mobil einsetzbar
- Abdeckung mit Spezialgelenk für dicke Scanvorlagen

# OpticSlim 2610

## ❖ KEY FEATURES




**Ideal für das Scannen von dickeren Vorlagen, Skripten, Vorlesungs- oder Arbeitsmaterialien, auch an unterschiedlichen Orten.**




**5 One-Touch-Funktionstasten**



**sehr flaches und kompaktes Design**

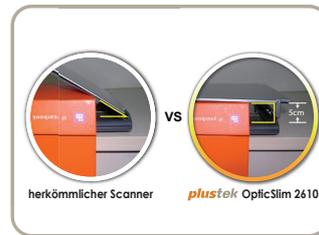

**Abdeckung mit Spezialgelenk für dicke Scanvorlagen**

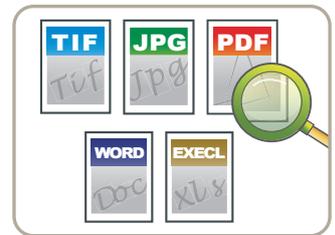

**erzeugt durchsuchbare PDF**

### Hardware Mindestanforderungen

Pentium® IV Prozessor  
CD-ROM Laufwerk  
USB Anschluß  
512 MB Arbeitsspeicher  
800 MB freier Festplattenspeicher (1 GB empfohlen)  
VGA Grafikkarte  
Windows XP / Vista / 7 / 8

### mitgelieferte Software

**DocAction**

PlusTek DocAction

Powered by  
**ABBYY®**

ABBYY FineReader 12 Sprint

### Spezifikationen

Bildsensor	CIS
Lichtquelle	LED
Auflösung (optisch)	1200 dpi
Scangeschwindigkeit	12 Sekunden (Graustufen, 300 dpi)
Scanverfahren	Farbe: 48-bit Graustufen: 16-bit
Scanbereich (B x L)	max. 216 x 297 mm, min. 12,7 x 12,7 mm
Schnittstelle	TWAIN-kompatibel
Anschluss	USB 1.1
Stromversorgung	USB Anschluss, 5V / 500 mA
Maße (B x T x H)	378 x 257 x 33 mm
Gewicht	1,4 Kg

Kontakt: sales@plustek.de

