


1326422 Taschenmessschieber

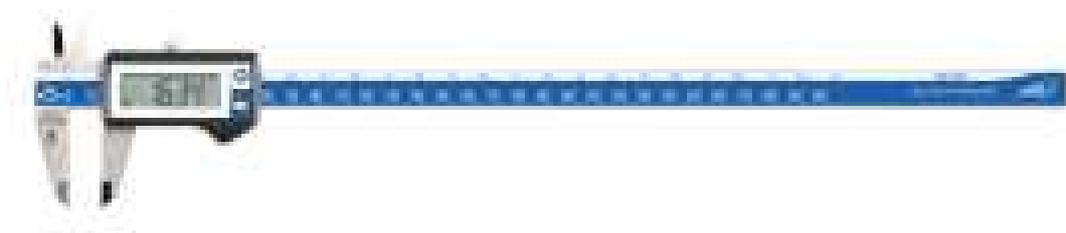

- | | |
|----------------------------------|---|
| Norm: | ▪ DIN 862 |
| Ausführung: | ▪ 3-Fach Messung |
| Material: | ▪ rostfreier Stahl |
| Messfläche: | ▪ gehärtet |
| Ausführung der Anzeige : | ▪ Elektronische Ziffernanzeige |
| Funktionen: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ON / OFF ▪ Quick-Start ▪ Quick-Lock (Tastensperre) ▪ Nullsetzen an beliebiger Stelle ▪ mm / inch Umschaltung ▪ Automatische Abschaltung (Energiesparmodus) |
| IP Schutzart: | ▪ IP 67 |
| Energieversorgung: | ▪ Batterie 3V |
| Batterietyp: | ▪ CR 2032 (3V Lithium) |
| Ausstattung Messschnäbel: | ▪ Messschnäbel Standard |
| Ausstattung Messspitzen: | ▪ mit Kreuzspitzen |
| Klemmeinrichtung: | ▪ Feststellschraube oben |
| Tiefenmaß: | ▪ ohne |

		Messbereich Anfang	Messbereich Ende	Ziffernschrittwert	Ziffernschrittwert	Fehlergrenze	Artikelnummer	Brutto- Listenpreis
▪			300 mm	0,01 mm	0,0005 Custom.New0	0,03 mm	1326422	