

HILFSSTROMSCHALTER ANBAUBAR FUER FI-SCHUTZSCHALTER 5SM3 FUER 16 BIS 80A, 2S



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts		anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut		Nein
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom / Nennwert	A	6
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung / Bemessungswert	V	230
Steuerstromkreis		
Spannungsart / der Steuerspannung		AC/DC
Produktdetails		
Produktweiterung		Hilfsstromschalter
• montierbar		FI-Schutzschalter
Anzahl		
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Anzahl der Öffner		0

Anzahl der Schließer		2
Anzahl der Wechsler		0

Mechanischer Aufbau

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		0,5
Nettogewicht	g	52

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



VDE



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SW3302>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SW3302/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SW3302

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

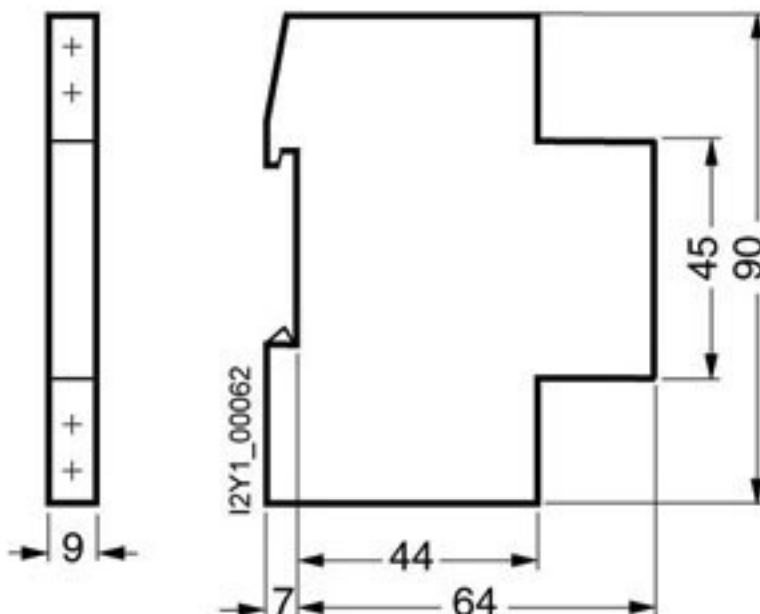

13 23

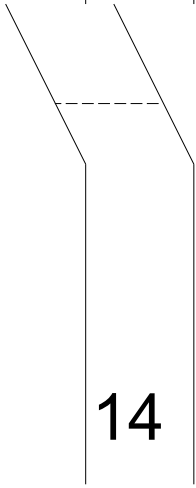

letzte Änderung:

13.08.2015