


Funk-Sender 2-fach für Markenschalter, Unterputzmontage

Artikel-Nr.: 142237A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

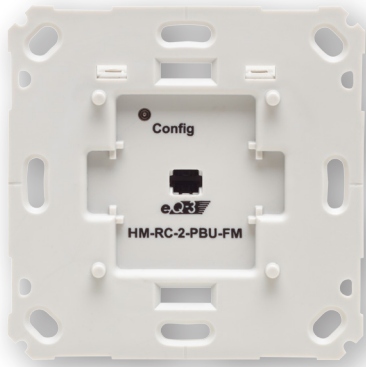

- Steuerung von angelernten HomeMatic Geräten über zwei Kanäle per Wippschalter
- 230 V Netzbetrieb - keine Batterien erforderlich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Einsatz der Zentrale CCU2

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	9 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,22 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Installation:	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm (Tiefe Unterputz: 32 mm)
Gewicht:	46 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	142237A0
EAN-Code:	4047976422371
Kurzbezeichnung:	HM-RC-2-PBU-FM
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	119,1 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Sender
1x Bedienungsanleitung in DE und EN