

# iHealth Air

## Vernetztes Pulsoximeter PO3M

Kompatibel mit iPhone/ iPad, Android Smartphones/Tablets




reddot design award



product design award

2014

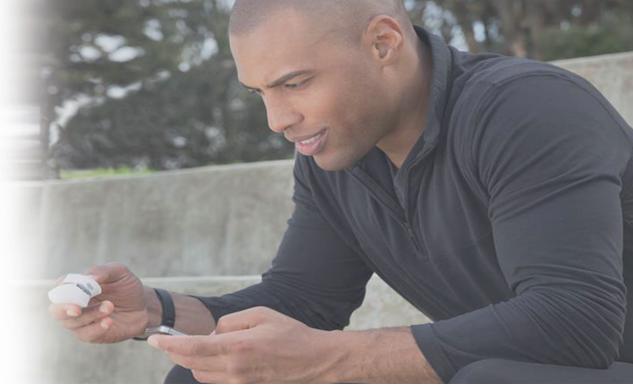

### iHealth Air Spezifikationen:

- Misst die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2), den Perfusionsindex (PI) und die Herzfrequenz (Anzahl der Herzschläge pro Minute)
- Einfache Messung am Finger mit nur einem Knopfdruck – aufgrund der kompakten Größe auch ideal für unterwegs
- Messergebnisse werden gut lesbar auf dem Display angezeigt und zusätzlich in die kostenlosen iHealth MyVitals App übertragen (via Bluetooth 4.0 BLE)
- Geeignet zur Gesundheitskontrolle, z.B. für Patienten mit COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Herzinsuffizienz, Asthma bronchiale und sportliche Aktivität, v.a. in sauerstoffarmen Höhen
- Kabellose Synchronisation mit der kostenlosen iHealth MyVitals App via Bluetooth 4.0 BLE
- Speicherkapazität für bis zu 120 Messergebnisse
- Zertifiziertes Medizinprodukt nach MPG (Medizinproduktegesetz)
- Klinisch validiert
- Ausgezeichnetes Design

### iHealth MyVitals App:

- Überwachung und Analyse der Ergebnisse, Fortschritte und Trends anhand leicht verständlicher Diagramme und Grafiken
- Speicherung der Daten in einer sicheren und zertifizierten Cloud
- Austausch der Ergebnisse mit Arzt, Trainer, Familie und Freunden oder über soziale Netzwerke

### Überwachung der Sauerstoffsättigung, des Perfusionsindex und der Herzfrequenz via Smartphone und Tablet.

Für iOS und Android Version 4.0 +

Liste der kompatiblen Geräte auf [ihealthlabs.eu/support](http://ihealthlabs.eu/support) verfügbar



### Technische Spezifikationen:

- Schnittstelle: Bluetooth 4.0 BLE
- Anzeige: LED
- Größe: 62 x 33 x 28 mm
- Gewicht: 42 g
- Batterie: 1 x 3,7 V wiederaufladbarer Li-Ion Akku, 300 mAh
- Messbereich SpO2: 70 - 99 %
- Messbereich Puls: 30 - 250 Schläge/Min.
- Genauigkeit SpO2: 70 - 99 %, ± 2 %; < 70 %
- Genauigkeit der Pulsmessung: ± 2 Schläge/Min.
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Betriebsbedingungen:  
Temperatur: 5 - 40 ° C; Feuchtigkeit < 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Lagerungsbedingungen:  
Temperatur: -20 - 55 ° C; Feuchtigkeit < 95 % rel. Luftfeuchtigkeit



### Lieferumfang:

- 1 iHealth Air Pulsoximeter (PO3M)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 USB-Kabel
- 1 Trageriemen für den Hals



Verfolgen Sie Ihre Vitalwerte mit der kostenlosen iHealth MyVitals App



Kompatibel mit vielen anderen Produkten aus dem umfangreichen iHealth Sortiment: Blutdruckmessgeräte, Waagen und Aktivitäts- und Schlafracker.

[www.iHealthLabs.eu](http://www.iHealthLabs.eu)

**iHealth**<sup>™</sup>  
Connected to my health