


Zusatzkamera Bullet zum Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 und TX-51 Überwachungskamera für den Innen- und Aussenbereich

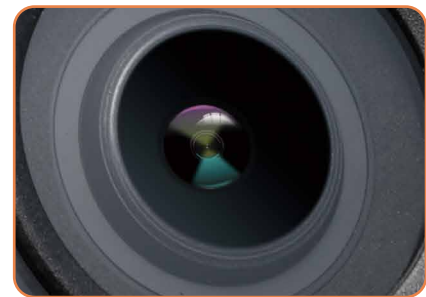

- Videoauflösung: 1980 × 1225 @ 30 fps (PAL)
- Hochleistungs CMOS-Bildsensor mit 2,4 Megapixel
- Unterstützt HDCVI HD Videoausgang
- Übertragungsbereich bis zu 300m über 75-3 Koaxialkabel ohne Datenverlust
- Echtzeitübertragung mit hoher Geschwindigkeit und großer Entfernung
- Automatischer ICR-Schalter, um Überwachung sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu realisieren
- Automatisch: Belichtung, Weißabgleich, elektronische Blende, Verstärkerfunktion
- Klares und anschauliches Video wiederherstellen
- Unterstützt IR-Funktion mit IR LED Reichweite max. 15m
- Schutzklasse IP66 (staub- & wassergeschützt)

Technische Spezifikationen:

- Videobildrate: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. Beleuchtung: 0,05 Lux @ F1.2 (AGC AN), 0 Lux mit IR eingeschaltet
- Elektronische Blende: 1/3 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-Kanal BNC HDCVI hochauflösender Videoausgang & Videoausgang CVBS Standardauflösung
- BLC (Hintergrundlicht-Kontrolle): automatisch
- Lärminderung 2D/3D
- Farbe oder Schwarz/Weiß wählbar
- IR-Licht ist nur aktiv bei Videoaufnahmen im Nachtmodus
- Horizontaler Blickwinkel: 105.5° ~ 32.9°
- Brennweite: 2,7 ~ 12,0mm / automatischer Zoom
- Feste Blende für die Helligkeit
- Betriebstemperatur: - 30°C ~ 60°C
- Stromversorgung: DC 12V ± 10%
- Stromverbrauch: 7,44W max. (Eingang 12V/0.62A) IR 15m max.
- Installation Innen- und Aussenbereich: Wandmontage
- Gewicht / Maße: 550 g / (L) 21,3 × (B) 8,0 x (H) 7,2 cm

Verpackungsinhalt:

- Bullet Kamera zum Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 und TX-51
- 1x BNC 18,3m Videokabel
- 3x Schrauben und 3x Dübel
- Bedienungsanleitung

EAN-Code:

4260358121338

Artikel-Nr. 4566

