


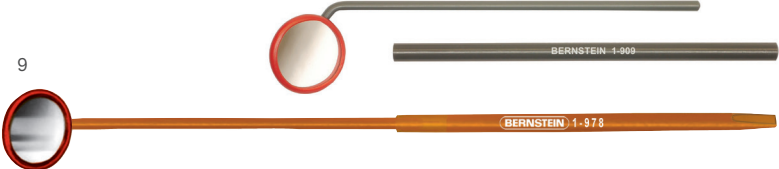









Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g
2-265	Prüfspitzen, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht, mit Bananenstecker-Anschluß, ganz isoliert, lieferbar in rot (2-265-1) und schwarz (2-265-2)	155 mm	9
2-126	Ablöthebel, einseitig geschlitzt, vernickelt, Heft aus leitfähigem schwarzem Kunststoff	115 mm	10
2-127	Zinnmesser mit spitzer, scharfer Klinge, zur Unterbrechung von Leiterbahnen und Bearbeitung von Leiterplatten, Heft aus leitfähigem grauem Kunststoff	115 mm	14
2-128	Zinnschaber mit Klinge in scharfer Stecheisenform zum Abschaben von Lötüberschuß und Lötbrücken, Heft aus leitfähigem grauem Kunststoff	115 mm	14
2-101	Zinnmesser mit Keramik Klinge zum Bearbeiten von Leiterplatten, Heft aus leitfähigem schwarzem Kunststoff	105 mm	9
2-145	Schraubendreher mit Führungshülse zum leichten und sicheren Einstellen von Spindelwiderständen und Potentiometern mit Schlitzachsen bis 3,2 mm Ø, Klinge vernickelt, Kunststoffheft	140 mm	12
2-152	Werkzeughalter, Messing vernickelt, mit beiderseitigen Spannzangen für Werkzeugaufnahme von 0 bis 3 mm Ø	110 mm	32
2-155	Krallengreifer, mit 3 gehärteten Greifkrallen, Öffnung bis max. 12 mm, mit Ansteckclip	165 mm	49
2-157	Flexibler Krallengreifer mit 4 Federkrallen, um unzugängliche Stellen spielend zu erreichen, vernickelt, lange Ausführung	600 mm	75
2-161	Magnetstab mit Doppelkugelgelenk, schwenkbar in jede beliebige Stellung, Stabdurchmesser 8 mm	215 mm	37
2-163	Messingdraht-Kontaktreiniger-Pinsel, Ø 4 mm, mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	120 mm	10
2-164	Ersatz-Messingdraht-Einsatz für 2-163	40 mm	1
2-165	Kontaktreiniger in Pinselform, mit Drahtborsten, vernickelt	35 mm	2
2-166	Glashaar-Kontaktreiniger-Pinsel, Ø 4 mm, mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse	120 mm	10
2-167/10	Ersatz-Glashaar-Einsätze für 2-166, 10 Stück	40 mm	12
2-168	Glashaar-Kontaktreiniger, Ø 2 mm	135 mm	9
2-169	Ersatzmine Glasfaser für 2-168	110 mm	1



SPEZIALWERKZEUGE

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g	
1-909	Mechanikerspiegel, vergrößernd, Hohlspiegel 23 mm Ø, mit Verlängerungsgriff, ganz aus BERNSTEINIT vollisolierte Ausführung	145/ 260 mm	9	
1-978	Mechanikerspiegel wie vor, jedoch Verlängerungsgriff mit angeschliffener 6 mm Schraubendreherklinge aus BERNSTEINIT	145/ 260 mm	9	
2-275	Reparaturspiegel, rostfrei, vergrößernd, Hohl-Spiegel 21 mm Ø, mit BERNSTEINIT-Griff	180 mm	7	
2-281	Doppelgelenkspiegel, schwenkbar in jede beliebige Stellung, vernickelt, mit isoliertem Griff und Clip, Spiegel 30 mm Ø	195 mm	33	
2-282	Teleskopspiegel mit Doppelgelenk, schwenkbar in jede beliebige Stellung, vernickelt, Taschen- 150 bis clip, Spiegel 23 mm Ø	150 bis 460 mm	21	
2-292	Kunststofflupe mit Bikonvex-Linse, 45 mm Ø, Vergrößerung 3,25-fach	70 mm	6	
2-293	Handlupe, Bikonvex PXM-Leichtlinse mit Antistatikbeschichtung, 65 mm Ø, Vergrößerung 3-fach, plankonvexe Zusatzlinse im Griffansatz, 5-fach	180 mm	52	
2-295	Handlupe mit Beleuchtung mit asphärischer PXM-Leichtlinse, 35 mm Ø, Vergrößerung 7-fach, 28,0 Dpt., mit 2 Mignon Batterien 1,5 V	125 mm	80	
2-297	Lupenbrille Max Detail für entspanntes, detailgenaues Sehen 2-fache Vergrößerung (Galileisystem) großes Sehfeld: ca. Ø 15 cm bei Abstand von 40 cm großer Arbeitsabstand: 40 cm beidseitig Stellräder zum Dioptrienausgleich der Linsen von +/- 3 dpt		52	



2-655	Inspektions Taschenlampe MITILITE LASER SPOT mit Aufsteckadapter für Lichtstrahlumlenkung. Die außergewöhnliche Lampe mit superhellem Kompaktlicht durch Spezialreflektor, mit Clip und Haftmagnet, klein, handlich, vollisoliert, wasserdicht, bruchfest incl. 2 Alkaline-Batterien à 1,5 V	125 mm	52
2-130	Federhaken-Satz, 6-teilig, vernickelt, zum Greifen und Richten, Ein- und Aushängen von Zug- und Druckfedern verschiedener Arten, Haken auf Griffstück aufschraubbar, im Kunststoffetui.	205 mm	42
2-131	Federhaken, vernickelt-isoliert, zum Ein- und Aushängen von Zug- und Druckfedern	205 mm	10
2-132	Federhaken, vernickelt-isoliert, zum Ein- und Aushängen von Zugfedern	175 mm	8
2-133	Federhaken mit Ring, vernickelt, zum Ein- und Aushängen kräftiger Zugfedern	195 mm	13
2-605	PLCC-Zieher, zum Ausheben von gesteckten PLCC's	135 mm	6
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug, zum bequemen Ziehen von gesteckten PLCC's	100 mm	22



ANLEGEWERKZEUG

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Länge	Gewicht g
2-701	Krone LSA-Plus-Anlegewerkzeug zum lötl-, schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen	185 mm	63

