

SHREDCAT 8280 CC

max.
150
Blatt

Kompakter Auto-Feed Aktenvernichter für Ihr Büro mit Zuführautomatik für bis zu 150 Blatt Papier. Zusätzliches CD/DVD-Schneidwerk.

← **22 cm** →

Stufe P-4 4 x 10 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6 | 5




* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m² bei manueller Zuführung

Technische Daten

Volumen 30 l (Schnittgutbehälter)

Strom 230 V / 50 Hz

Leistung 200 Watt

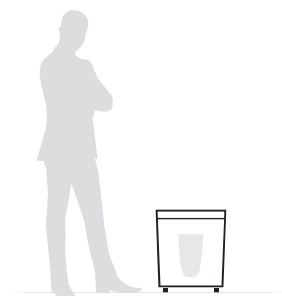

Maße 520 x 444 x 360 mm (H x B x T)

Gewicht 14,5 kg

Produktbeschreibung

Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m²). Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Hohes Auffangvolumen vom 30 Litern. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Mobil durch Lenkrollen.

SHREDCAT by IDEAL

WWW.IDEAL.DE

SHREDCAT 8280 CC

Ausstattungsmerkmale



AUTO-FEED-SYSTEM

Papierstapel mit bis zu 150 Blatt Papier können in das Gerät eingelegt und automatisch vernichtet werden.



BEDIENFELD MIT LEDs

Einfache Bedienung über Drucktasten für Vorwärts/Stopp/Rückwärts. LED-Leuchtanzeigen signalisieren den Betriebsstatus.



SEPARATES CD/DVD-SCHNEIDWERK

Über eine separate Zuführöffnung können CDs/DVDs durch ein spezielles Schneidwerk geschreddert werden. Ein separater Auffangbehälter sorgt für umweltgerechte Mülltrennung.



SCHNITTGUTBEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei der Entnahme des vollen Behälters.

