

IDEAL 1134

Kompakter Hebelschneider in neuem Design
mit Solinger Qualitätsmesser

Nachschleifbare Messergarnitur aus
„Solinger Messerstahl“

Solide Ganzmetall-Konstruktion

Manuelle Anpressschiene

Integrierter Schnittandeuter

Transparenter Messerschutz

Präzise Anschläge und Maßskala

Papierformate auf dem Schneidetisch

max.
25
Blatt

← 35 cm →



Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Schnittlänge | 350 mm |
| Schnittleistung | ca. 25 Blatt* |
| Tischgröße | B 304 x T 385 mm |
| Maße | H 310 x B 340 x T 570 mm |
| Gewicht | 4 kg |

* Papier 70 g/m²

Produktbeschreibung

Großer Schneidetisch in stabiler Ganzmetall-Konstruktion. Nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“. Stabiler Messerwinkel. Manuelle Anpressschiene mit feststehendem, transparentem Messerschutz und integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an). Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag. Maßskala in mm/Zoll. Papierformate von A4 bis A6 sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch aufgedruckt. Rutschfeste Füße für sicheren Stand. Attraktives, funktionales Design. Markenqualität „Made in Germany“.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 1134

Ausstattungsmerkmale




SCHNITTANDEUTER

Gut sichtbar ist der Verlauf der Schnittlinie auf der gesamten Schnittlänge durch einen roten Schnittandeuter, der in den Messerschutz integriert ist.



ERGONOMISCHER GRIFF

Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.

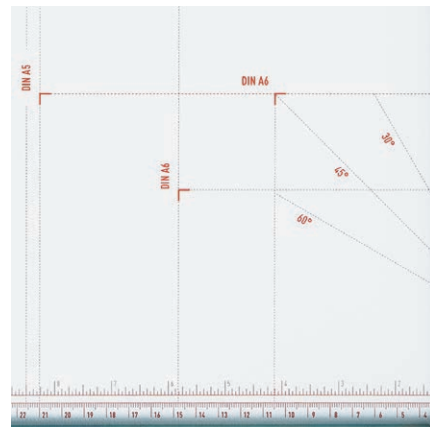

FORMATEINTEILUNG

Gängige DIN-Formateinteilungen sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch ermöglichen präzises, rationales Schneiden.



STABILER MESSERWINKEL

Auch der stabile Messerwinkel garantiert präzise, winkelgenaue Schnitte.



IDEAL