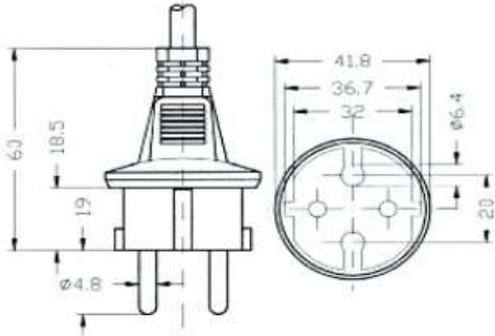
 


Netzleitung mit Zentral-Konturenstecker IP44

Artikelbeschreibung:

Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mit angespritztem Konturenstecker IP44 und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
Konturenstecker IP44 Typ G1  		Kaltgerätestecker 10A Typ S1 
Spritzwassergeschützter PVC-Konturenstecker der Schutzklasse II, IEC 884-1 (DIN 49406-2-RA), mit Knickschutz, doppelt isoliert, mit eingebauter Zugentlastung Belastung / Spannung: 16 A / 250 V		
Prüfzeichen: 	Prüfzeichen: 	Prüfzeichen:
Artikelnummer: Art.-Nr. 1430169	Leitung: H07RN-F 2 x 1,5 schwarz	Spezifikation: 3000 +/- 45 mm Gesamtlänge - 35 +/- 5 mm mit Aderendhülsen
Art.-Nr. 1430170	H07RN-F 2 x 1,5 schwarz	5000 +/- 75 mm Gesamtlänge - 35 +/- 5 mm mit Aderendhülsen
Art.-Nr. 1430171	H07RN-F 2 x 1,5 schwarz	7000 +/- 105 mm Gesamtlänge - 35 +/- 5 mm mit Aderendhülsen