

3-Phasen-Sammelschienen Teillungsabstand 45 mm für 5
Schalter Anschlüsse in Gabelform



Allgemeine technische Daten		
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Eignung zur Verwendung		Leistungsschalter 3RV2
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529		IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529		fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Betriebsstrom Bemessungswert	A	63
Polzahl für Hauptstromkreis		3
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis spezielle Prüfbescheinigungen	

Marine / Schiffbau	Sonstige
 	Bestätigungen

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) https://www.siemens.de/ic10 Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1DB CAx-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1915-1DB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1915-1DB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1DB&lang=de

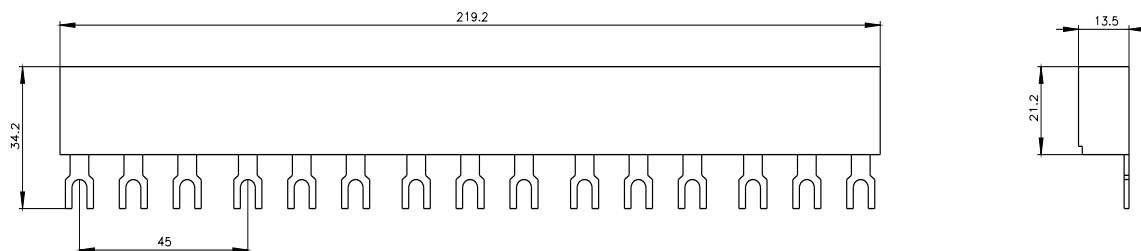

letzte Änderung:

09.02.2022 