




Keystone-Buchse

Installationsanleitung DN-93501

1

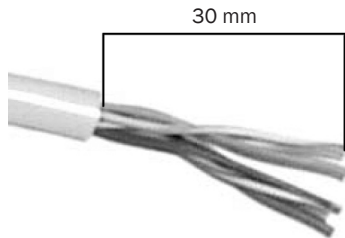

Isolieren Sie ca. 30 mm ab und trennen Sie in jeweils 4 Paare.

2


T568A

Pin 5 Weiß/Blau
Pin 4 Blau
Pin 1 Weiß/Grün
Pin 2 Grün
Pin 3 Weiß/Orange
Pin 6 Orange
Pin 7 Weiß/Braun
Pin 8 Braun

T568B


Pin 5 Weiß/Blau
Pin 4 Blau
Pin 1 Weiß/Orange
Pin 2 Orange
Pin 3 Weiß/Grün
Pin 6 Grün
Pin 7 Weiß/Braun
Pin 8 Braun

3

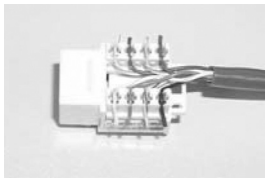


Folgen Sie den Anleitungen auf dem Aufkleber für die Farbcodierung bis Position T568A oder T568B Verkabelung, schaffen Sie an der richtigen Stelle etwas Platz und setzen Sie die Kabel Paar für Paar im entsprechenden Schlitz ein.

4

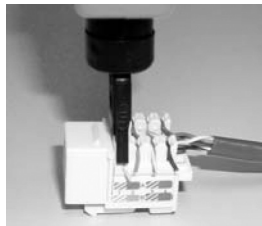

Benutzen Sie ein 110- oder KRONE-Presswerkzeug, um die Leiter zusammenzudrücken und abzuschneiden.


5

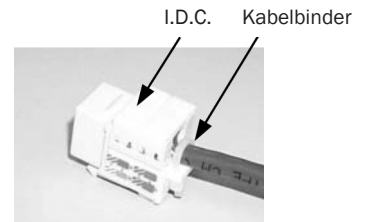

Setzen Sie die IDC-Kappe auf, um diese Kabel zu fixieren. Setzen Sie den Kabelbinder ein, um die Kabelummantelung festzuziehen und die Installation zu beenden.

Nicht abgeschirmter Typ

3

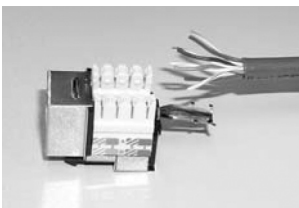


Schieben Sie die Kabelummantelung in die Kabelhalterung.

4



Folgen Sie den Anleitungen auf dem Aufkleber für die Farbcodierung bis Position T568A oder T568B Verkabelung, schaffen Sie an der richtigen Stelle etwas Platz und setzen Sie die Kabel Paar für Paar im entsprechenden Schlitz ein.


5

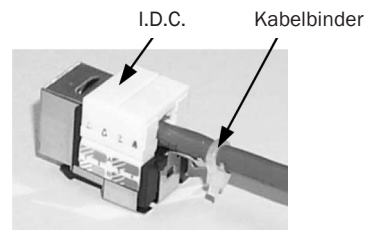


Setzen Sie den Kabelbinder ein, um die Kabelummantelung festzuziehen. Setzen Sie die IDC-Kappe auf, um diese Kabel zu fixieren.

Abgeschirmter Typ

6

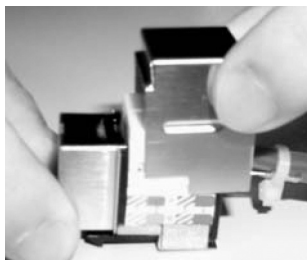

Decken Sie die gesamte Abschirmung ab, dann beenden Sie die Installation.

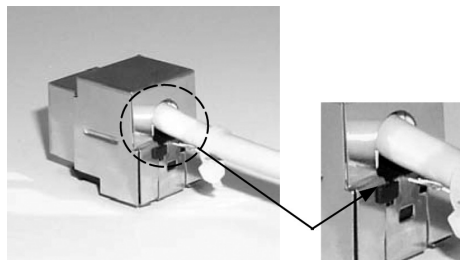

(Hinweis: Die gesamte Abschirmung muss in diesen Kunststoffschlitz eingeführt werden)