



MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung	-
Sockel	GX12-1
Kolbenform	T19 [T 19mm]
Kolbenmaterial	-
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	beliebig [Beliebig]
Lebensdauer 5%	7000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 20%	9000 hr
Ausfallrate	
Lebensdauer 50%	10000 hr
Ausfallrate	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	825 [CCT of 2500K]
Farbwiedergabeindex	80 (min), 81 (nom) Ra8
Lichtfarbe	Goldgelb
Farbtemperatur	2500 K
Gemessene Farbtemperatur	2500 K
Lampenlichtstrom EL	2400 Lm
Lampenlichtausbeute EL	44 Lm/W
Restlichtstrom 2000h	95 %
Restlichtstrom 5000h	85 %
Restlichtstrom 10000h	75 %
Farbkoordinate X	468 -
Farbkoordinate Y	408 -

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung EL	62 W
Lampenleistung	50 W

Lampen-Nennleistung EL 25°C	54.0 W
Lp.Leistung EL 25°C nominal	50.0 W
Lampenspannung	85 V
Lampenstrom EL	0.65 A
Zündzeit	60 (max) s
Anlaufzeit (90% Lichtleistung)	2 (max) min
Wiederzündzeit [min]	1.0 (max) min
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	B
Quecksilbergehalt	5.7 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	59 kWh

• Anforderungen Leuchtenentwicklung

Sockeltemperatur	280 (max) C
Quetschungstemperatur	350 (max) C
Kolbentemperatur	500 (max) C

• Produktabmessungen

Referenzlänge A	90 (max) mm
Gesamtlänge C	103 (max) mm
Durchmesser D	20 (max) mm
Lichtschwerpunkt (LCL)	56 mm
Bogenlänge O	14 mm

PHILIPS

MASTER SDW-TG Mini

• Produktdaten

Bestellnummer	203236 15
Produktcode	871150020323615
Produktname	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT
Bestellbezeichnung	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12


Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500203236
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500203243
12 NC	928159905131
ILCOS-Code	STH-50/25/1B-GX12-1
Nettogewicht pro Stück	0.034 kg

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem


Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

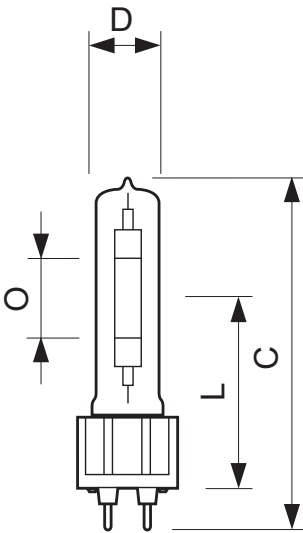


MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5

 

GX12-1

Photometrische Daten

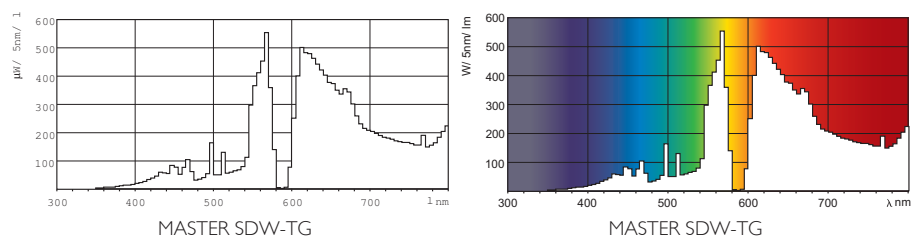

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Änderungen vorbehalten