

Produktdatenblatt Product Data Sheet

Art.-Nr. Part No. 70000	Typ Type System 4-70
Bezeichnung Description Kabelmesser System 4-70, inkl. Bügel No. 35 Cable Knife System 4-70, incl. bracket no. 35	

Abbildung
Image



Anwendung Usage

Kabelmesser System 4-70 mit automatischem Klingenschutz und Wechselbügelssystem zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
Cable Knife System 4-70 with automatic blade protection and cable bracket system for stripping most common round cables

Anwendungsbereich Capacity

Ø 8 - 35 mm | 0.31" - 1.38"

Schnitttiefe Innenmesser: 3,5 mm

Cutting depth cable blade: 0.138"

Schnitttiefe Hakenklinge: Stufe 1: 2,8 mm / Stufe 2: 3,4 mm / Stufe 3: 4,0 mm / Stufe 4: 4,6 mm

Cutting depth hooked blade: Step 1: 0.110" / Step 2: 0.134" / Step 3: 0.157" / Step 4: 0.181"

Kabeltypen Cable types

Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel

Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

Material

Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2 = Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Bügel: Bandstahl, gehärtet


Klingen: Spezialstahl, gehärtet und angelassen (Ersatzmesser innenliegend)

Body: component 1 = polyamide (PA) component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)

Bracket: shaped flat steel, hardened

Blades: special steel, hardened and tempered (spare knife inside handle)

Abmessungen + Gewicht Dimensions + weight

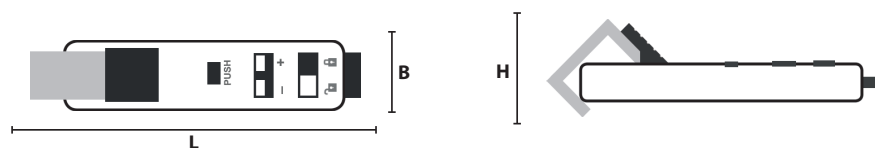

L 167 mm | 6.575"

B 32 mm | 1.260"

H 38 mm | 1.496"

Δ 123 g | 4.339 oz

Ursprungsland Country of Origin

Deutschland
Germany

Zolltarifnummer Customs Tariff Number

8211 9300

EAN-Code (EAN 13)

4011391700000



Prüfzeichen Approvals



Warnhinweis Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to change and errors without notice.

25.11.2020 | Datenblatt 70000_2021.pdf

Lieferumfang Delivery contents

Kabelmesser inkl. Bügel No. 28 (8-28 mm Ø)

Wechselbügel No. 35 (27 - 35 mm Ø)

Cable Knife incl. bracket No. 28 (8-28 mm Ø)

Cable bracket No. 35 (27 - 35 mm Ø)

JOKARI-Krampe GmbH

Abisolierwerkzeuge

An der Vogelrute 34

59387 Ascheberg-Herbern, Germany

Tel. +49 2599 501970

Fax +49 2599 7151

info@jokari.de | www.jokari.de

Lieferbare Austauschteile

Spare parts available

Ersatz-Innenmesser 3er-Set Art.-Nr. 19000, Ersatz-Innenmesser einzeln Art.-Nr. 19001
3 piece set spare cable blade Part No. 19000, 1 piece spare cable blade Part No. 19001

Ersatz-Hakenklinge Art.-Nr. 79055
Spare hooked blade Part No. 79055



Zubehör

Accessories

Art.-Nr. Part No.	Bezeichnung Description	Arbeitsbereich Operating range	Gewicht Weight	Maße (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	EAN-Code (EAN 13)	Zolltarifnummer Customs Tariff Number
79016	Wechselbügel No. 16 Cable bracket No. 16	4 – 16mm Ø 0.16" - 0.63" Ø	30g 1.06oz	108 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790162	7212 3000
79028	Wechselbügel No. 28 Cable bracket No. 28	8 – 28 mm Ø 0.31" - 1.10" Ø	30g 1.06oz	102 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790285	7212 3000
79035	Wechselbügel No. 35 Cable bracket No. 35	27 – 35 mm Ø 1.06" - 1.38" Ø	60g 2.12oz	133 x 15 x 49 mm 5.24" x 0.59" x 1.93"	4011391790353	7212 3000
79050	Wechselbügel No. 50 Cable bracket No. 50	35 – 50 mm Ø 1.38" - 1.97" Ø	67g 2.37oz	141 x 15 x 56 mm 5.55" x 0.59" x 2.21"	4011391790506	7212 3000
79070	Wechselbügel No. 70 Cable bracket No. 70	50 – 70 mm Ø 1.97" - 2.75" Ø	85g 3.00oz	156 x 15 x 69 mm 6.14" x 0.59" x 2.72"	4011391790704	7212 3000

Ursprungsland

Country of Origin

Deutschland
Germany

Warnhinweis

Warning

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Never use tool on or near live electrical circuits.