

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 50311476

Blatt Page
0001

| Ihr Zeichen Client Reference | Unser Zeichen Our Reference | Längstens gültig bis Latest expiration date (day/mo/yr) |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 12079865/GW070515 | ZTW1-YYC- 10049768 001 | 19.03.2020 |

Genehmigungsinhaber License Holder
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wuquan 3rd Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
ZTW1-FRS-10049768 001

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Schaltnetzteil (Direct Plug-in Adapter)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bezeichnung (Type Designation) | : SGA60Eyzzzz (MW) | 5 |
| y steht für (stands for) | : 05, 07, 09, 12, 15, 18, 24, 28 oder (or) 48 | 1 |
| z steht für (stands for) | : a bis (to) z, 1 bis (to) 8 oder (or) 1-1 oder (or) - oder (or) freibleibend (blank) | 1 |
| Nennspannung (Rated Voltage) | : AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Nennstrom (Rated Current) | : 1.5A | |
| Ausgang (Output) | : siehe Anlage (see Appendix) | |
| max. Ausgangsleistung (max. Output Power) | : siehe Anlage (see Appendix) | |
| max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature) | : 40°C | |
| Schutzklasse (Protection Class) | : II | |
| Hinweis : Dieses Netzgerät ist geprüft und erfüllt die Anforderungen nach Abschnitt 2.5 als Stromquelle mit begrenzter Leistung. (Remark : The equipment is also tested and complies with sub-clause 2.5 as limited power source.) | | |

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 27.05.2015 (day/mo/yr)


Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stöelzel

Appendix to TÜV approved Certificate No.: S 50311476

Certified Product : Direct Plug-in Adapter

Type Designation : SGA60Eyzzzz (y = 05, 07, 09, 12, 15, 18, 24, 28 or 48;
z = a to z, 1 to 8, 1-1, - or blank)()

Report Number : 10049768 001

Rating list:


Input: 100-240Vac, 1.5A, 50/60Hz

Output:

| Model No. Mean Well | Output | | |
|------------------------|---------|-------------|----------|
| | Rating | | |
| | Vdc | A | W (Max.) |
| SGA60E05zzzz | 5 - 6 | 6.0 – 5.0 | 30 |
| SGA60E07zzzz | 6 - 8 | 6.0 – 5.63 | 45.04 |
| SGA60E09zzzz | 8 - 11 | 6.0 – 5.0 | 55 |
| SGA60E12zzzz | 11 - 13 | 5.0 – 4.62 | 60.06 |
| SGA60E15zzzz | 13 - 16 | 4.62 – 3.75 | 60.06 |
| SGA60E18zzzz | 16 - 21 | 3.75 – 2.86 | 60.06 |
| SGA60E24zzzz | 21 - 27 | 2.86 – 2.23 | 60.21 |
| SGA60E28zzzz | 27 - 33 | 2.23 – 1.82 | 60.21 |
| SGA60E48zzzz | 33 - 58 | 1.82 – 1.04 | 60.32 |

Date: 27 May, 2015

Certification Body

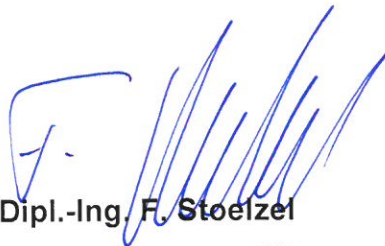

Dipl.-Ing. F. Stoezel

