

DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie



✓ 1,5 mm Stahlblech

✓ Traglast bis zu 800 kg

✓ Erhältlich in Grau und Schwarz

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie, 600, 800 mm Breite - 600, 800, 1000, 1200 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP20
- Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff, abschließbar
- Seitenwände und Stahlrücktür, abschließbar
- EMKA-Schließung
- 120° Türöffnungswinkel, Front- und doppelflügelige Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- 1,5 mm starkes Stahlblech
- 800 kg Traglast des 19"-Profils
- 19"-Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 19"-Profilschienen sind in der Tiefe variabel
- 19"-Profilschienen mit HE-Beschriftung
- Kabelführungskanäle neben den vorderen 19"-Profilschienen (800 mm breite Schränke)
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- Kabeinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite (ab 26HE)
- Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen
- Erhältlich in Farbe Grau (RAL 7035) und Farbe Schwarz (RAL 9005)
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Produktübersicht

Die DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerkkomponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert und benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe, machen das Produkt attraktiv für Installateure. Die vertikalen Kabelführungskanäle sind neben den vorderen Profilschienen verbaut. Sie bieten eine einfache Führung von Patch- und Installationskabeln. Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsglas und Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Die Unique Serie ist in 5 unterschiedlichen Größen verfügbar, von 22 Höheneinheiten bis zu 47 Höheneinheiten. Zudem sind unterschiedliche Tiefen von 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm im Portfolio der Unique Serie. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach für ein Lüfterelement vorbereitet. Eine große Auswahl an DIGITUS® Zubehör ist erhältlich, um den Schrank den Bedürfnissen der Endnutzer anzupassen.

Konform gemäß Standards

ISO 9001:2008	Qualitätsmanagement System
EN 61587-1:2012	mechanische Träger für elektronische Anlagen
EN 60950-1:2006	CE informationstechnologische Anlagen – Sicherheit – Teil1 – Allgemeine Anforderungen
IEC 297-1	19" Einheit
IEC 297-2	metrische Einheit

Produktabbildungen



Gewichte

Höheneinheiten (HE)	Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
22HE	600x600 mm	47,9 kg	53,9 kg
	600x800 mm	64,2 kg	72,2 kg
	800x800 mm	68 kg	78 kg
26HE	600x600 mm	52,7 kg	58,7 kg
	600x800 mm	69,8 kg	77,8 kg
	600x1000 mm	77 kg	89 kg
	800x800 mm	81 kg	95 kg
	800x1000 mm	88 kg	104 kg
32HE	600x600 mm	60,9 kg	66,9 kg
	600x800 mm	79,9 kg	87,9 kg
	800x800 mm	96 kg	106 kg
36HE	600x600 mm	66,3 kg	72,3 kg
	600x800 mm	86,4 kg	94,4 kg
	800x800 mm	110 kg	120 kg
42HE	600x600 mm	73,7 kg	79,7 kg
	600x800 mm	90 kg	98 kg
	600x1000 mm	107 kg	119 kg
	600x1200 mm	133 kg	145 kg
	800x800 mm	129 kg	139 kg
	800x1000 mm	145 kg	155 kg
	800x1200 mm	152 kg	166 kg
47HE	600x600 mm	80 kg	86 kg
	600x800 mm	99,9 kg	107,9 kg
	600x1000 mm	116 kg	128 kg
	600x1200 mm	149 kg	161 kg
	800x800 mm	143 kg	153 kg
	800x1000 mm	159 kg	174 kg
	800x1200 mm	169 kg	182 kg

Artikelnummer Information**Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe**

DN-19 22U-6/6-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/6-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/6-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/6-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/6-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/6-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/6-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 22U-6/8-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-6/8-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-6/8-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-6/8-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/8-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/8-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/8-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 26U-6/10-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-6/10-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-6/10-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/10-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe

DN-19 42U-6/12-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-6/12-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x600x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)
DN-19 47U-6/12-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-6/12-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x600x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

DN-19 22U-8/8-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 22U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 22HE Netzwerkschrank, 1164x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 26U-8/8-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank, 1342x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 32U-8/8-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 32U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 32HE Netzwerkschrank, 1609x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-8/8-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 36HE Netzwerkschrank, 1787x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/8-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-8/8-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/8-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x800 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

DN-19 26U-8/10-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank 1342x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 26U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 26HE Netzwerkschrank 1342x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-8/10-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank 2053x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 47U-8/10-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank 2275x800x1000 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/10-B-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank 2275x800x1000 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1200 mm Tiefe


DN-19 42U-8/12-1	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-8/12-1B	DIGITUS [®] 42HE Netzwerkschrank, 2053x800x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)
DN-19 47U-8/12-1	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2275x800x1200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 47U-8/12-1B	DIGITUS [®] 47HE Netzwerkschrank, 2274x800x1200 mm, Farbe Schwarz (RAL 7035)

Produktabbildungen - Netzwerkschränke mit 1200 mm Tiefe




Technische Zeichnungen


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe

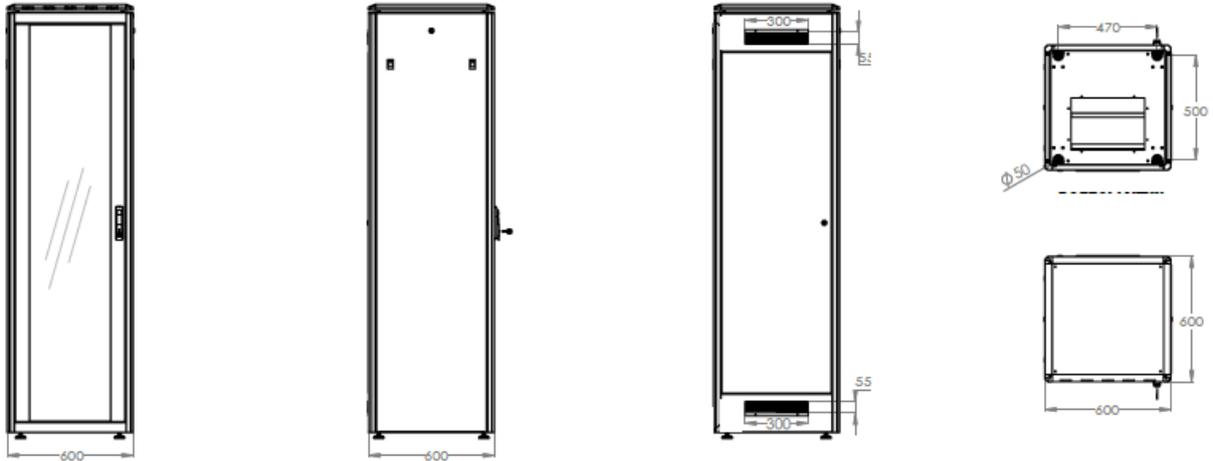

Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 800 mm Tiefe

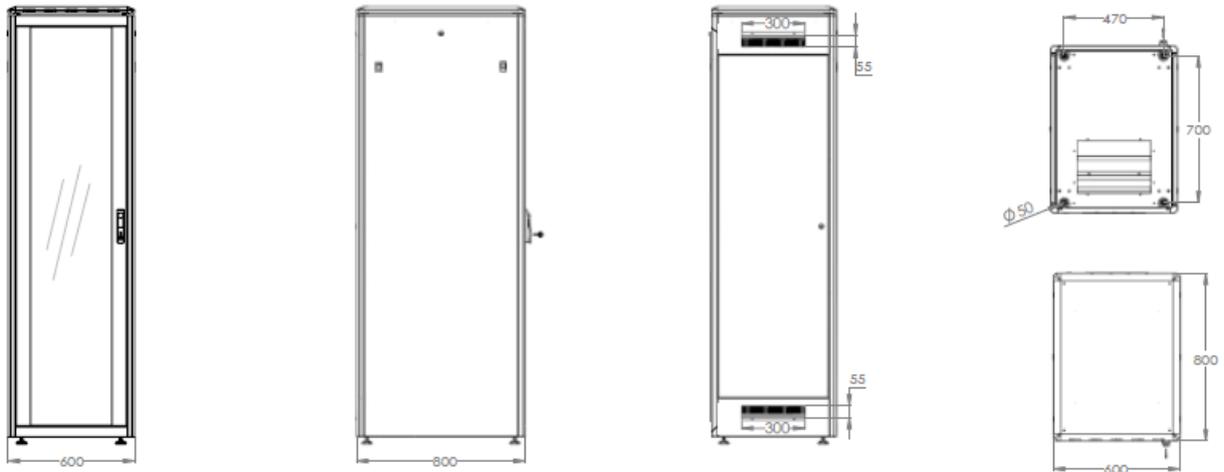


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

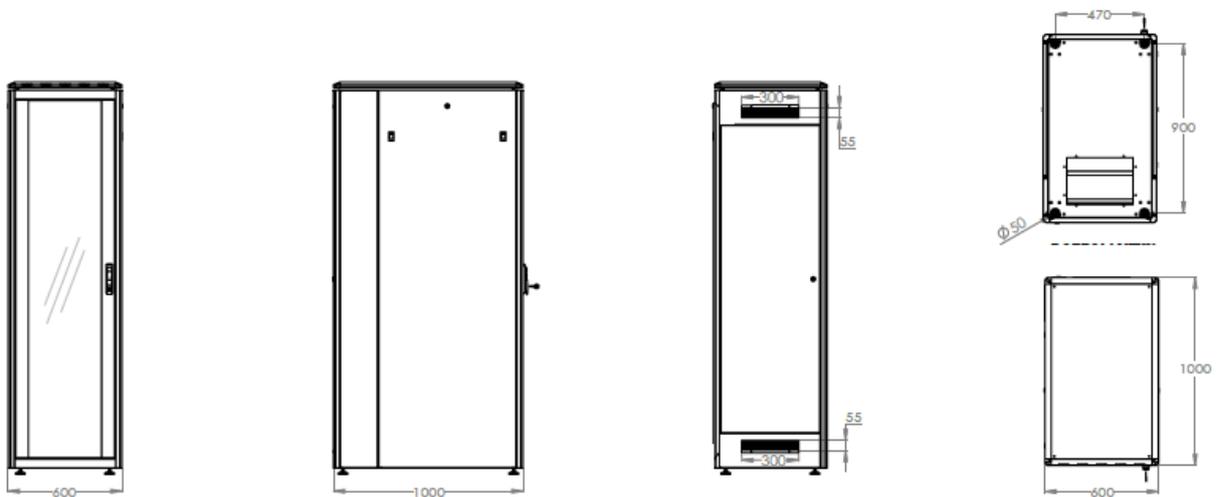


Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten


Netzwerkschrank Unique Serie - 600 mm Breite x 1200 mm Tiefe

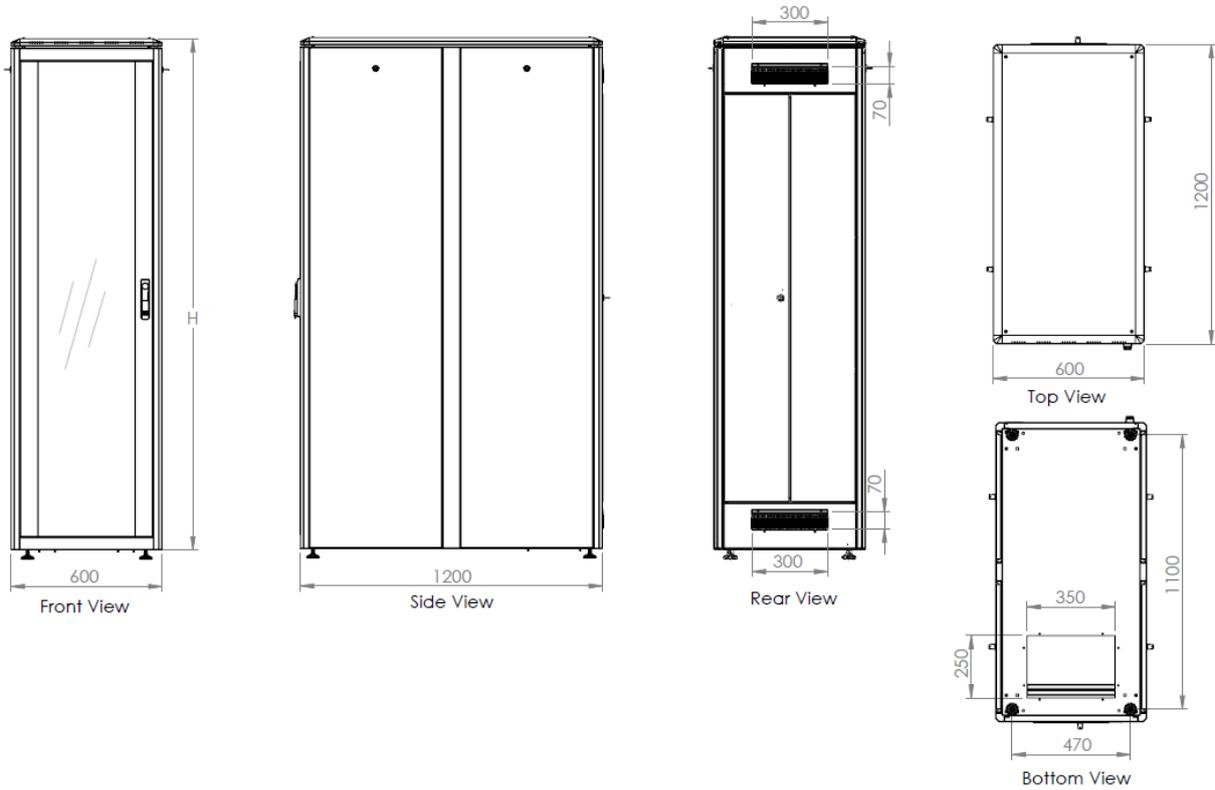

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 800 mm Tiefe

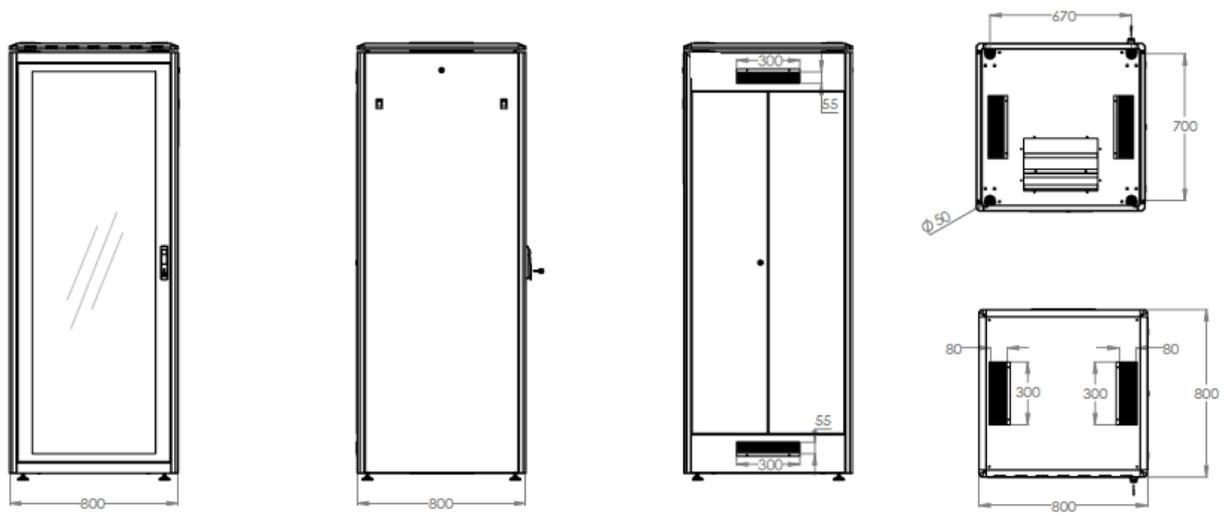

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

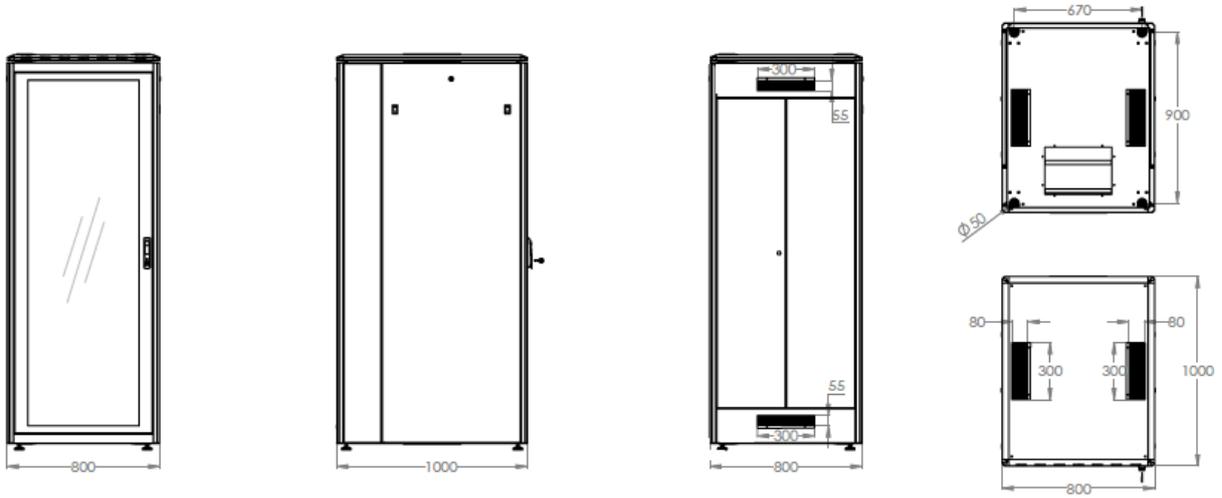

Netzwerkschrank Unique Serie - 800 mm Breite x 1200 mm Tiefe

