



HELUTOP® HT-K

Die Kunststoffkabelverschraubung mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik

Material

Polyamid PA 6
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich


Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen".

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 5 bar / IP 69K

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

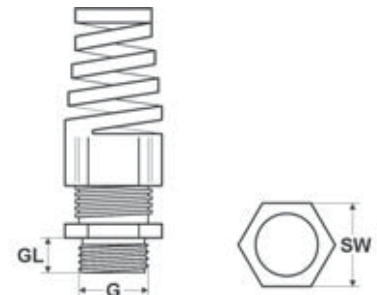

Abmessungen

- G Größe des Gewindes
- GL Gewindelänge
- SW Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe Metz.	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von	101 - 500	501 - 1000
93867	93856	93878	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	100	36,00	33,30	30,60
93868	93857	93879	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	10,0	22	50	42,00	38,90	35,70
93869	93858	93880	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	59,60	55,10	50,70
93870	93859	93881	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	10,0	27	50	104,80	96,90	89,10
93871	93860	93882	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	10,0	33	25	155,50	143,80	132,20

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe PG	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von	101 - 500	501 - 1000
93861	93850	93872	7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	38,90	36,00	33,10
93862	93851	93873	9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	43,20	40,00	36,70
93863	93852	93874	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	50,00	46,30	42,50
93864	93853	93875	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	59,90	55,40	50,90
93865	93854	93876	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	82,20	76,00	69,90
93866	93855	93877	21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	113,50	105,00	96,50

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	Größe NPT	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von	101 - 500	501 - 1000
99804	99901	99905	3/8"	5,0 - 10,0	15,0	22	50	66,40	59,30	54,40
99805	99902	99906	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	24	50	83,30	74,40	68,30
99806	99903	99907	3/4"	14,0 - 18,0	15,0	33	25	149,50	133,60	122,50

Technische Änderungen vorbehalten.