

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung


Einbau-Wippenschalter Serie 3631

10 (4) A, 250 V, 1-polig, Ausschalter,
mit **Beleuchtung**, T 125°,
Einbaumaß 19 x 13 mm
Flachsteckanschlüsse 4,8 x 0,8 mm


Artikel-Abbildung



Dimensions (mm)

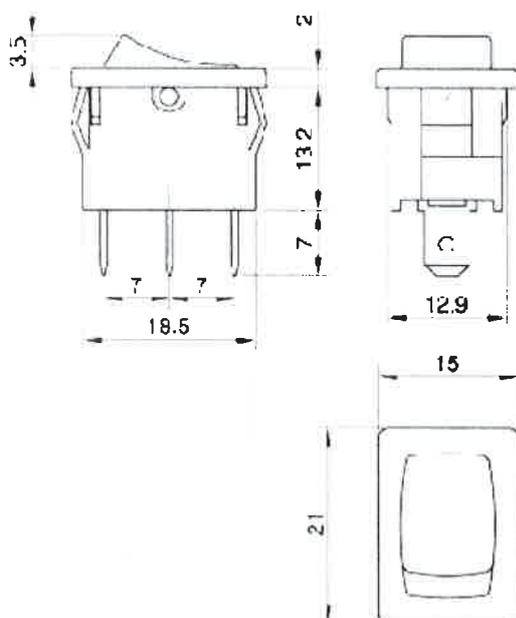

Cut out (mm)

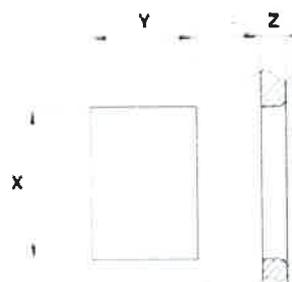

Z	Y	X
0.7 ... 1.25	13.0 ± 0.1	19.0 + 0.1
1.25 ... 2	13.0 ± 0.1	19.3 + 0.2
2.0 ... 3	13.0 ± 0.1	19.6 + 0.2

inter BÄR-Nr.	Farbe Gehäuse/Wippe	Markierung
3631-813.22	schwarz/rot	weiß 0-I
3631-850.22	schwarz/grün	keine

Technische Änderungen vorbehalten!
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!