




 

 
Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Einbau-Wippschalter Serie 3634

12 A, 250 Vac, 2-polig, Ausschalter, T 125°,
Einrastbefestigung für Ausschnitt 19 x 13 mm,
Flachsteckanschlüsse 4,8 x 0,8 mm,
Wippenprägung weiß 0-I,
mit und ohne Beleuchtung,

Artikel-Abbildung

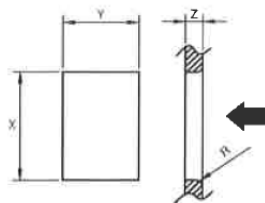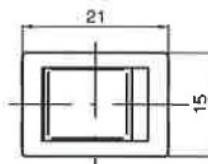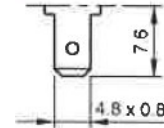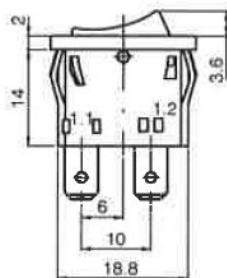

Z	Y	X
0,70 ... 1,25	13,0 ±0,1	19,1 ±0,1
1,25 ... 2,0	13,0 ±0,1	19,4 ±0,1
2,0 ... 3,0	13,0 ±0,1	19,7 ±0,1

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Gehäuse/Wippe</i>	<i>Ausführung</i>
3634-201.22	schwarz/schwarz	unbeleuchtet
3634-250.22	schwarz/grün	beleuchtet

Technische Änderungen vorbehalten!
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!