

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung


Einbau-Wippenschalter Serie 3632

10 (2) A, 250 V, 1-polig, T 125°,
Umschalter mit Mittelstellung „AUS“,
unbeleuchtet,
 Einbaumaß 19 x 13 mm
 Flachsteckanschlüsse 4,8 x 0,8 mm


Artikel-Abbildung



Dimensions (mm)

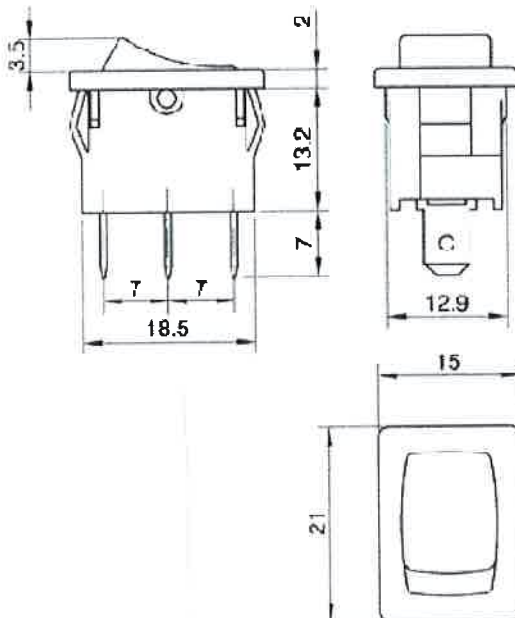

Cut out (mm)

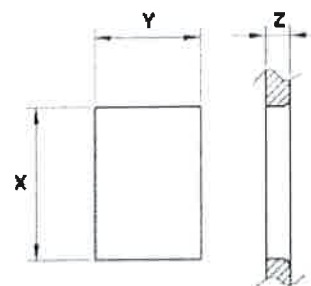

Z	Y	X
0.7 ... 1.25	13.0 ± 0.1	19.0 + 0.1
1.25 ... 2	13.0 ± 0.1	19.3 + 0.2
2.0 ... 3	13.0 ± 0.1	19.6 + 0.2

inter BÄR-Nr.	Farbe Gehäuse/Wippe	Markierung
3632-100.22	schwarz/schwarz	weiß I-0-II

Technische Änderungen vorbehalten!
 Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!