

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung




Einbau-Wippschalter Serie 3658

16 (4) A, 250 V, 2-polig, Ausschalter, T 125°,
mit Beleuchtung, mit Gummidichtung,
Wasser-und Staubschutz gemäß IP 65,
 Einbaumaß 19 x 13 mm,
 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm,
Einbautiefe 24,1 mm

Artikel-Abbildung



Schaltbild

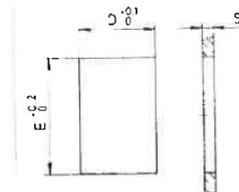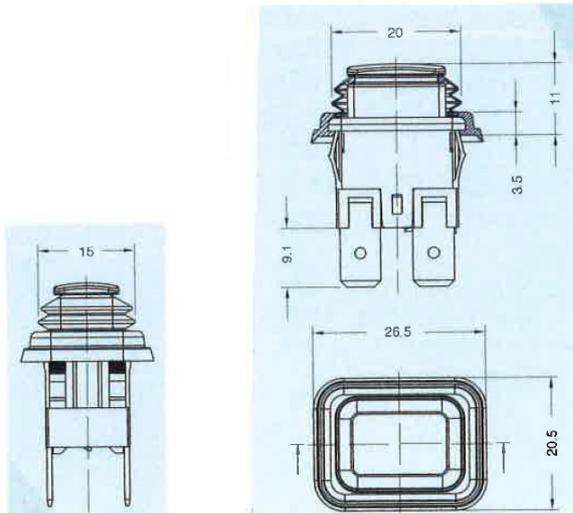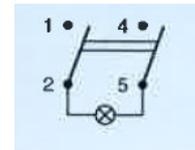

IP 40	S	D	E
	0,5-1,2	13	19,0
1,2-2,0	13	19,3	
2-3	13	19,6	

IP 65	S	D	E
	0,5-1,2	12,9	19,0
1,2-2,0	12,9	19,0	

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe Gehäuse/Taste</i>
3658-250...	schwarz/grün
3658-295...	schwarz/rot

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, www.interbaer.de