

HT 225 HPB

21.5" / 54,6cm Diagonal
LED Backlight – Format 16:9

- 21,5" Touch Monitor LED Backlight
- 1920 x1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkte Touch
- 178° / 178° Extrem weiter Sichtwinkel
- Seitenverhältnis 16:9
- Gehärtetes Glas (Härte 7H)
- 80,000,000:1 Aktiver Kontrast
- HDMI + DP + VGA Eingänge
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Vielzahl an Videoformaten : PC / Movie / Game / ECO
- Wandmontage möglich (VESA)
- Ergonomischer, höhenverstellbarer Fuß.
- Neigungswinkel: 15°~70°



HDMI



21.5" / 54,6 cm

Part. No.: HT 225 HPB

 
GRÖÙE, AUFLÖSUNG KONNEKTIVITÄT, LAUTSPRECHER BETRACHTUNGSWINKEL, VESA TOUCH DISPLAY, EIGENSCHAFTEN



21.5"
16:9
Seitenverhältnis




HDMI
DP
VGA




178° Extrem weiter
Betrachtungswinkel



 
10
Punkte
Touch



USB
Link

 

Full HD
1920 x 1080

 

Eingebaute
Stereo-
Lautsprecher



VESA
Wandmontage




7H Ober-
fläche



Verst.
Fuß

Bildschirmgröße	54,6cm / 21.5" Diagonal
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrast (Typ.)	1.000:1 (Typisch)
Kontrast (Aktiv)	80.000.000:1 (Aktiv)
Sichtwinkel L/R; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	7 msec (GTG)
Pixel Abstand	0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm
Touch Typ	Projizierte Kapazitive Technologie – 10 Punkt Touch
Display Farben	16.7M Farben
Zeilenfrequenz	30 ~ 82 kHz
Bildfrequenz	55 ~ 76 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingänge 1	D-Sub (VGA)
Eingänge 2	HDMI (Ver. 1.3; kompatibel mit 1.4)
Eingänge 3	Display Port (Ver. 1.2a)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; PC Audio line in
Energieverbrauch	An: 24 W; Stand-by: 0,28W; Aus: 0,26W
AC Leistungsbereich	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	490,3 x 47,8 x 299,4 mm (W x D x H)
Packmaße	TBC (W x D x H)
Netto-/Bruttogewicht	TBC Kgs / TBC Kgs
Blende & Color Plan	Arm / Fuß/Rückseite Rahmen/Blende- Textur

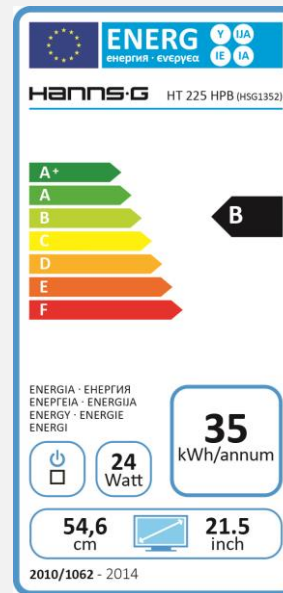

VESA Wandhalterung	100 x 100 mm
Monitor Fuß	Höhenverstellbarer Fuß ("Buch" Typ)
Neigung / Kensington Sperre	15° ~ 70° / Ja
Display Schutz	Dicke 0,7 mm
Härte / Transmission	7H Gehärtete Panel Oberfläche / ≥85%
Bedienelemente	Menü,Bri (+), Vol (-), Input/Enter, Power
Farben	Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Modus	Standard, Spiel, Kino, Landschaft, Text Modus
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel (1,5m); VGA Kabel (1,5m); Audio Kabel (1,5m); USB Kabel (1,8m); Garantieschein; Anleitung Schnellstart

Lieferant	HANNSpree
Modell Name	HT225HPB
Energie Effizienzklasse	B
Bildschirmgröße (Zentimeter)	54,60
Bildschirmgröße (Zoll)	21,50
Energieverbrauch bei Betrieb (W)	24
Jährlicher Energieverbrauch* (kWh)	35
Energieverbrauch in Stand-by Modus (W)	0,28
Energieverbrauch Offline (W)	0,26
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

Artikelnummer:
HT 225 HPB

