



## MUV USB

### SIMULTAN VERWENDBAR: 2-POL ADAPTER & USB LADEGERÄT




Der kompakte und vielseitige World Adapter MUV USB von SKROSS ermöglicht den sicheren Anschluss aller ungeerdeter 2-Pol-Geräte in über 220 Ländern. Zeitgleich können über das integrierte, leistungsstarke USB-Ladegerät bis zu zwei USB-Geräte weltweit geladen werden.



#### Spezifikationen

- Designed in Switzerland
- Geeignet für alle 2-Pol Geräte
- Dualer USB Port zum Laden von USB Geräten
- Steckdoseneingang für: UK (\*UK nicht in der Schweiz Version), USA/Japan, Australien/China, Euro
- Ausschiebbarer Stecker: UK, USA/Japan, Australien/China, Euro
- Eingangsspannung: 100 V – 250 V
- Max. Last: 2.5 A
- Leistung: z.B. bei 100 V – 250 W / 250 V – 625W
- Ersetzbare Sicherung: T2.5 A
- USB output: 5 V / 2400 mA shared
- Adapter ist kein Spannungswandler

#### Kompatibilität

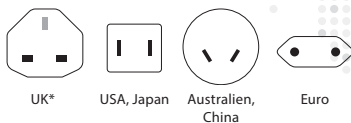

#### Gewicht

Adapter: 131 g  
Retail Verpackung inkl. Adapter: 223 g  
Giftbox: 154 g

#### Dimensionen

Adapter: L 67.6 mm B 49 mm H 52.4 mm  
Retail Verpackung: L 150 mm B 150 mm H 75 mm  
Giftbox: L 60 mm B 75 mm H 76 mm

#### Verpackungseinheiten

VPE Retail: 20  
Dimension VPE Retail: L 400 mm B 300 mm H 330 mm  
Palette Retail: 1000 Stk.

VPE Giftbox: 50

Dimension VPE Giftbox: L 390 mm B 325 mm H 165 mm  
Palette Giftbox: 3000 Stk.

Standardfarbe: Weiss

Beschreibung	Artikel-Nr.	EAN-Code
MUV USB, Retail, Weiss	1.302930	7640166320616
MUV USB, CH Version, Retail, Weiss	1.302940	7640166320715

Made in Thailand