

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für NPN (minus)-schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

Artikelnummer: 2000-5310/1101-951



3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für NPN (minus)-schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Lieferant | WAGO |
| Art.-Nr. | 2000-5310/1101-951 |
| GTIN / EAN | 4055143452922 |
| Inhalt | 1 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Kundenartikelnummer | |

Anmerkungen

Artikelbeschreibung: Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm) Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. zehn Sensoren mit nur fünf Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.



Technische Daten

Sonstiges

| | |
|---|---------------------|
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 8 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 4 |
| Farbe | grau |
| Bemessungsstrom [A] | 13.5 [A] |
| Nominalspannung [V] | 24 [V] |
| Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
| Anzahl Anschlussstellen Anschlussobjekt | 8 |

| Technische Daten | |
|--|--|
| <i>Betätigungsart</i> | <i>Betätigungswerkzeug</i> |
| <i>Anschließbare Leiterwerkstoffe</i> | <i>Kupfer</i> |
| <i>Nennquerschnitt</i> | <i>1 mm²</i> |
| <i>eindrätig, anschließbar</i> | <i>0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG</i> |
| <i>eindrätig, direkt steckbar</i> | <i>0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG</i> |
| <i>feindrätig, anschließbar</i> | <i>0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG</i> |
| <i>feindrätig mit Aderendhülse min., direkt steckbar</i> | <i>0,5 mm² / 20 AWG</i> |
| <i>Abisolierlänge</i> | <i>9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 in</i> |
| <i>Verdrahtungsart</i> | <i>Frontverdrahtung</i> |
| <i>Bauform</i> | <i>horizontale Bauform</i> |
| <i>Beschriftungsebene</i> | <i>Mitten-/Seitliche Beschriftung</i> |
| <i>Isolierwerkstoff</i> | <i>Polyamid 66 (PA 66)</i> |
| <i>Brandlast [MJ]</i> | <i>0.329 [MJ]</i> |
| <i>Gewicht [g]</i> | <i>16.806 [g]</i> |
| <i>Breite</i> | <i>7 mm / 0.276 in.</i> |
| <i>Höhe ab Oberkante Tragschiene</i> | <i>52,4 mm / 2.063 in.</i> |
| <i>Montageart</i> | <i>Tragschiene DIN 35</i> |
| <i>Sicherheitshinweis 1</i> | <i>PE-Anschluss durch Brückung zu Klemmen mit PE-Fuß</i> |

Bilder & Zeichnungen

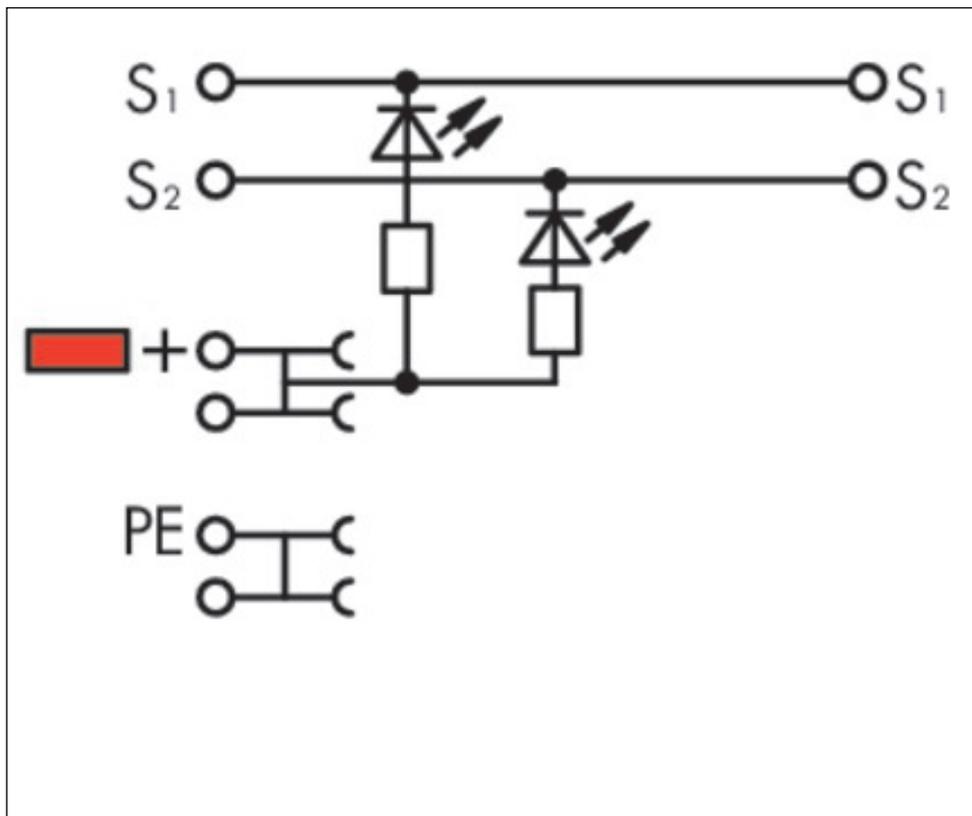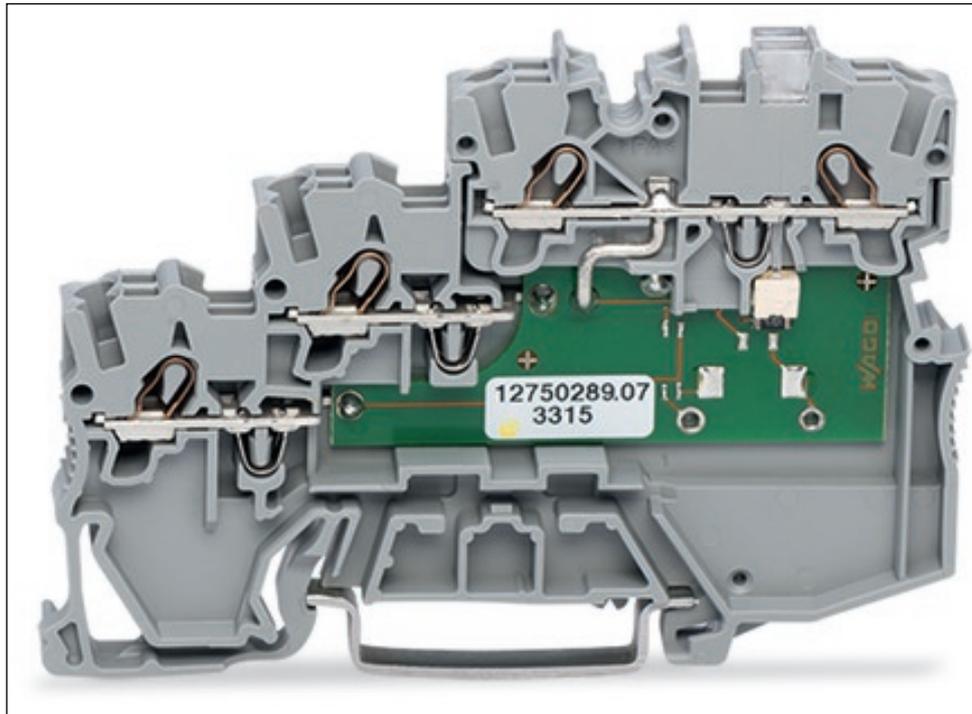

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.