



Einhell

EXPERT

Schlagbohrmaschine

TE-ID 500 E

Art.-Nr.: 4259610

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825591347

Die Schlagbohrmaschine TE-ID 500 E ist ein kleines, handliches Gerät, das dem ambitionierten Heimwerker bei Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage gute Dienste leistet. Ihr hochwertiges Schnellspannbohrfutter ermöglicht einen komfortablen Werkzeugwechsel. Eine gleichbleibende Bohrtiefe gewährleistet der stufenlos verstellbare Metall-Bohrtiefenanschlag. Im Lieferumfang sind zusätzlich noch 5 Steinbohrer enthalten.

Ausstattung

- Kleine, leichte und handliche Schlagbohrmaschine
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspann-Bohrfutter
- Materialgerechte Anpassung der Drehzahl durch Drehzahlvorwahl
- Robustes und langlebiges Metall-Getriebe
- Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
- Ergonomische Softgriffe für angenehmes Arbeiten
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Verwendbar in Bohrständen durch 43mm Spannhals
- Lieferung mit 5 Steinbohrern zum sofortigen Projektstart

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 550 W |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-3000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-48000 min ⁻¹ |
| - Bohrfutter | 1.5 - 13 mm |
| - Bohrleistung in Holz | 25 mm |
| - Bohrleistung in Metall | 8 mm |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 1.58 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.24 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 294 x 70 x 273 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 310 x 300 x 285 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4072 8600 10108 |



13mm CHUCK



SLIM DESIGN



SOFTGRIP




ELECTRONIC SPEED
PRE-SELECTION



2 FUNCTIONS



max.
13 mm

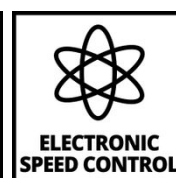

ELECTRONIC
SPEED CONTROL