



## 2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W

250V~ 16A Schutzkontakt-Steckdose mit zwei USB Ladebuchsen

Professionelle hochwertige Schutzkontakt Wandsteckdose mit Doppelt USB Ladebuchsen geeignet für neue Installationen und Nachrüstungen. Unverzichtbar für Hotels, Tagungsräume und ähnliches. Geliebt von tausenden Verbrauchern für die Installation in Wohnbereichen wie Wohnzimmer, Küche oder der Schlafzimmer-Nachttisch.

### TECHNISCHE DATEN

- Standard Schutzkontakt 250V AC Steckdose 50Hz 16A
- Kinderschutz gemäß **VDE 0620**
- Leistungsstarkes Unterputz **2 USB 5V 10W 2.1A** Ladegerät
- Gleichzeitig bis zu zwei Tablets oder Smartphones aufladen mit den zwei USB Ladebuchsen
- Exklusiver **2USB ChargeMAX** Schnellladetechnik
- Schraubenlose Federklemmen für schnelle Installation
- Stand-by verbrauch < 120mW
- **CE**
- RoHS, WEEE, REACH-konform
- Zolltarifnummer: 8536 6990

### UNTERPUTZ ABMESSUNGEN

Tiefe: 46mm - Breite: 48mm - Höhe 46mm

Passend für 50mm oder tiefere Unterputz Einbaudosen (ø59mm innen).

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN

- Abnehmbare Krallen für Direktmontage
- 8 Schraubenlöcher für die Montage in verschiedenen Standardgrößen Unterputzdosen

### KOMPATIBLEN ABDECKRAHMEN

Mit Abmessungen von 55\*55mm ist 2USB inCharge 55 für die meisten, wenn nicht alle, Standard 55x55 Abdeckrahmen oder 55x55 Adapter geeignet.



Einschließlich aber nicht beschränkt auf: Busch-Jaeger Basic55; Gira Standard 55, Esprit, E2, Event; Jung Series A; Merten System M und viele Anderen.

Kompatibilität mit größere Schalterprogramme wie Jung CD und Gira Flächenschalter kann oft mit bei diesen Herstellern erhältlichen Adapterrahmen realisiert werden.

### FARBOPTIONEN

Reinweiß Glänzend      Cremeweiß Glänzend  
Diamantschwarz

Jeder Hersteller interpretiert Farbe auf seine eigene Art und Weise. Kleine Farbabweichungen sind immer möglich!

Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail info@emz-stickler.de


# 2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W

250V~ 16A Schutzkontakt-Steckdose mit zwei USB Ladebuchsen



## Bestellinformationen 2USB inCharge 55

SKU	EAN	Model	Colour	Packaging
2U-449023	8718868449023	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Reinweiß Glänzend	Single unit
2U-449030	8718868449030	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Reinweiß Glänzend	Master Pack 40x
2U-449078	8718868449078	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Cremeweiß Glänzend	Single unit
2U-449085	8718868449085	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Cremeweiß Glänzend	Master Pack 40x
2U-449092	8178868449092	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Diamantschwarz	Single unit
2U-449108	8178868449108	2USB inCharge 55 EU F ChargeMAX 10W	Diamantschwarz	Master Pack 40x

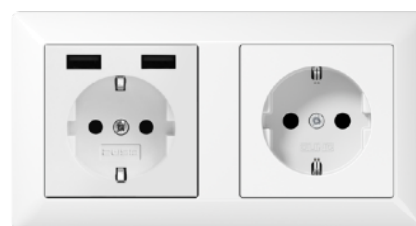

### Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail info@emz-stickler.de