

# PHILIPS

## OneBlade Pro

Trimmen, Stylen, Rasieren

Für jede Haarlänge

Präzisionskamm mit 14  
Einstellungen

Wiederaufladbar, nass oder  
trocken



QP6520/20



## Trimmen, Stylen und Rasieren für jede Haarlänge Schneidet nur Haare, nicht die Haut

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Hybrid-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten formen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.

### Angenehme Rasur

- Einzigartige OneBlade-Technologie
- Rasieren
- Konturenanpassung

### Gleichmäßiges Trimmen

- Trimmen
- Präzisions-Trimmeraufsatz verfügt über 14 Längeneinstellungen (0,4 bis 10mm)

### Scharfe Kanten

- Stylen
- Formen Sie perfekte Kanten und präzise Linien mit der doppelseitigen Klinge

### Einfache Bedienung


- Langlebige OneBlade Klinge
- Nass und trocken
- LED-Digitalanzeige zeigt den Ladestatus des Akkus und der Reisesicherung an
- Lithium-Ionen-Akku für 90 Min.



reddot award 2016  
winner

# Besonderheiten

## Einzigartige OneBlade-Technologie

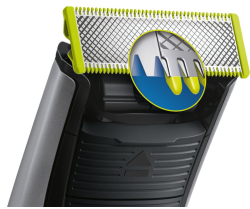


Philips OneBlade ist eine revolutionäre und neue Technologie, die für Männer mit Bart und verschiedenen Bartstyles entwickelt wurde und Haare jeder Länge trimmen, rasieren und stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere Rasur. Zugleich verfügt der OneBlade über ein schnelles Schermesser (200 Mal pro Sekunde). Diese einzigartige Kombination bietet Ihnen eine Rasur, die zugleich gründlich und sanft ist – selbst bei längeren Haaren. OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie traditionelle Klingen, sodass diese unversehrt bleibt.

## Trimmen



Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum 3-Tage-Bart oder längeren Bart.

## Stylen

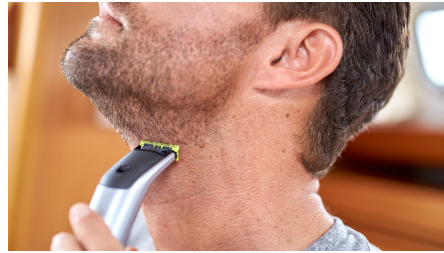

Sorgen Sie mit der zweiseitigen Klinge für präzise Linien in Ihrem Style. Sie können in jede Richtung rasieren, um eine optimale Sicht zu erhalten und jedes einzelne Haar, das Sie schneiden möchten, im Blick zu behalten. Die Rasur ist selbst an empfindlichen Hautstellen angenehm, sodass Sie Ihren Bart in wenigen Sekunden schnell und einfach stylen können.

## Rasieren



OneBlade schneidet nicht so nah an der Haut wie traditionelle Klingen, sodass diese unversehrt bleibt. Führen Sie den Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung und rasieren Sie mühelos jede Barthaarlänge.

## Konturenanpassung




OneBlade folgt den Konturen des Gesichts, sodass Sie jeden Bereich Ihres Gesichts auf effektive sowie angenehme Art trimmen, stylen und rasieren können.

## Zweiseitige Klinge



OneBlade folgt den Konturen des Gesichts, sodass Sie jeden Bereich auf effektive sowie angenehme Art rasieren können. Verwenden Sie die doppelseitige Klinge, und bewegen Sie sie in jede Richtung, um Kanten und klare Linien zu stylen.

## Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

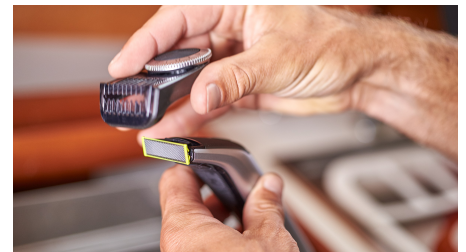

Der vielseitige Präzisions-Trimmeraufsatz verfügt über Längeneinstellungen von 0,4 mm bis 10mm, sodass Sie Ihr Haar gleichmäßig genau auf die gewünschte Länge schneiden können.

## Langlebige OneBlade Klinge



Die Klingen sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate\* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

# Daten

## Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

**Rasiersystem:** Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem  
**Bartschneidesystem:** Technologie zur Konturenanpassung

## Zubehör

**Kamm:** Kammaufsatz mit 14 Längeneinstellungen (0,4 bis 10 mm)  
**Standfuß:** Ladestation  
**Tasche:** Reisetasche

## Benutzerfreundlichkeit

**Ladezeit:** Wiederaufladbar  
**Anzeige:** Vollständige LED-Digitalanzeige, Reisesicherungsanzeige  
**Nass und trocken einsetzbar**

## Design

**Farbe:** Schwarz und Silber  
**Handstück:** Ergonomischer Griff & einfache Handhabung

## Leistung

**Betriebsdauer:** 90 Minuten  
**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen  
**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240 V  
**Max. Stromverbrauch:** 5,4 W

## Service

**2 Jahre Garantie:** Auf dem Handstück  
**Ersatzscherkopf:** QP210, QP220, QP610, QP620, Alle 4 Monate ersetzen\*

