


PVC-Schlauchleitung H05VV-F nach VDE 0285-525-2-11

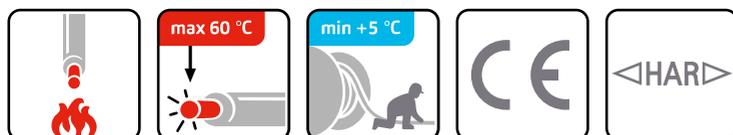

Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	KI.5 = feindrätig
Aderisolation:	PVC YI2
Mantelmaterial:	PVC YM2
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
maximal zulässige Leitertemperatur:	60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	50 °C
Biegeradius, fest verlegt:	3 x DA
Biegeradius, bewegt:	5 x DA
Nennspannung U0:	300 V
Nennspannung U:	500 V
Prüfspannung:	2 kV
Aderkennzeichnung:	Farbe VDE 0293

Verwendung: Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften H05VV-F

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	G [kg/km]	Cu [kg/km]
031050	H05VV-F 2X0,75 WS	5,8	52	14,4	031053	H05VV-F 4G0,75 SW	6,7	75	29
030724	H05VV-F 2X1 SW	6,5	65	19	031054	H05VV-F 4G0,75 WS	6,7	75	29
030012	H05VV-F 2X1 WS	6,5	65	19	031055	H05VV-F 4G1 SW	7,2	92	38
030013	H05VV-F 2X1,5 SW	7,5	90	29	034677	H05VV-F 4G1 WS	7,2	92	38,4
030014	H05VV-F 2X1,5 WS	7,5	90	29	030024	H05VV-F 4G1,5 SW	9,2	145	58
030039	H05VV-F 2X2,5 SW	9	115	48	030025	H05VV-F 4G1,5 WS	9,2	145	58
030015	H05VV-F 2X2,5 WS	9	115	48	030027	H05VV-F 4G2,5 WS	10,7	210	96
030016	H05VV-F 3G0,75 SW	6,5	70	21,6	030026	H05VV-F 4G2,5 SW	10,7	210	96
030017	H05VV-F 3G0,75 WS	6,5	70	21,6	031058	H05VV-F 5G0,75 SW	7,5	96	36
030019	H05VV-F 3G1 WS	7	80	29	031057	H05VV-F 5G0,75 WS	7,5	96	36
030018	H05VV-F 3G1 SW	7	80	29	031061	H05VV-F 5G1 SW	8	113	48
030021	H05VV-F 3G1,5 WS	8,2	115	43	031060	H05VV-F 5G1 WS	8	113	48
030020	H05VV-F 3G1,5 SW	8,2	115	43	030029	H05VV-F 5G1,5 WS	10,2	175	72
031051	H05VV-F 3G1,5 GR	8,2	115	43	030028	H05VV-F 5G1,5 SW	10,2	175	72
030023	H05VV-F 3G2,5 WS	9,8	175	72	030031	H05VV-F 5G2,5 WS	13	260	120
030022	H05VV-F 3G2,5 SW	9,8	175	72	030030	H05VV-F 5G2,5 SW	13	260	120

DA	Außendurchmesser ca.
G	Gewicht
Cu	Kupferzahl (de)