

61806690	DATENBLATT	
Gültig ab: 11.02.2020	SILVYN® SPLIT COS	

SILVYN® SPLIT COS ist ein Schlauchhalter aus Polyamid für den SILVYN® SPLIT. Die Einlassbefestigung wird durch eine in den Halter integrierte Rippe erreicht, die den Kabelschutzschlauch in axialer Richtung fixiert.

Verarbeitung: Schnelle Montage des Halters durch Einlochbefestigung. Schlauch wird durch einfaches Eindrücken in den Halter arretiert.



Material:

PA 6

Technische Merkmale:

Befestigungsschraube

M3, M5 und M6

Nennweite

NW 6 bis NW 70

Temperaturbereich

-45°C bis +120°C

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse


V2 nach UL94

Halogen- und Cadmiumfrei

UV- und Witterungsbeständig

Farbe:

Schwarz

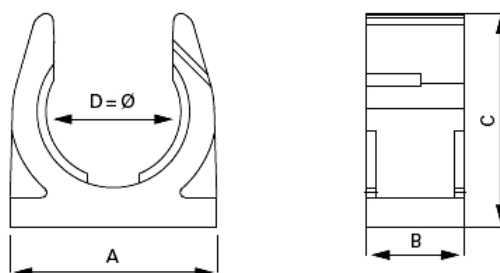

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Schrauben Ø mm	Breite A mm	Länge B mm	Höhe C mm	Durchmesser D mm
Schwarz							
6180 6693	SILVYN SPLIT COS 6 BK	6	M3	15	20	17,5	9,7
6180 6690	SILVYN SPLIT COS 10 BK	10	M3	18,5	20	23,0	13,5
6180 6676	SILVYN SPLIT COS 10 BK	10	M5	18,5	20	23,0	13,5
6180 6694	SILVYN SPLIT COS 11 BK	11	M3	21	20	22,5	16
6180 6700	SILVYN SPLIT COS 14 BK	14	M3	24	20	27,5	18,7
6180 6677	SILVYN SPLIT COS 14 BK	14	M5	24	20	27,5	18,7
6180 6695	SILVYN SPLIT COS 16 BK	16	M5	30,5	20	35	21,6
6180 6696	SILVYN SPLIT COS 16 BK	16	M6	30,5	20	35	21,6
6180 6710	SILVYN SPLIT COS 20 BK	20	M5	35	20	38	26
6180 6678	SILVYN SPLIT COS 20 BK	20	M6	35	20	38	26
6180 6720	SILVYN SPLIT COS 23 BK	23	M5	42	20	43,5	31,3
6180 6679	SILVYN SPLIT COS 23 BK	23	M6	42	20	43,5	31,3
6180 6697	SILVYN SPLIT COS 29 BK	29	M5	48	20	50,5	35,3
6180 6698	SILVYN SPLIT COS 29 BK	29	M6	48	20	50,5	35,3
6180 6730	SILVYN SPLIT COS 37 BK	37	M6	55	20	56,5	41,8
6180 6740	SILVYN SPLIT COS 45 BK	45	M6	67	20	68	54
6180 6699	SILVYN SPLIT COS 70 BK	70	M6	100	20	101	79,8

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61806690DE Version: 07	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------