 

 


SILVYN® SP

SILVYN® SP - grauer PVC Schutzschlauch

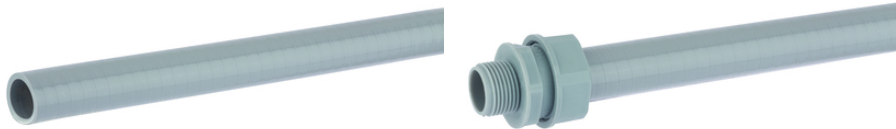

SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Wasserdicht



Mechanische Beständigkeit

Nutzen

Schutz vor mechanischer Beanspruchung
Schutz vor Staub
Schutz vor Nässe

Anwendungsgebiete

Kabelschutz
Zusätzliche Isolation
Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen

Produkteigenschaften

Flexibel
Formstabil

Aufbau

Innenliegende Hart-PVC Spirale
Weich-PVC Mantel

SILVYN® SP**Technische Daten**

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	Weich-PVC mit Hart-PVC Spirale, SBR/NBR
Temperaturbereich:	-15°C bis +60°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SILVYN® SP

Artikelnummer	ID x AD mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® SSV- M/SSVZ-M	Passend zu SILVYN® USK-M	Passend zu SILVYN® SSV/SSVZ	Passend zu SILVYN® USK	Passend zu SILVYN® SCH
SILVYN® SP							
61714000	10 x 14	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S
61714010	12 x 16	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S
61714020	14 x 18	70	20 x 1,5/1	11/1	13,5	12 - 20 S	
61714100	16 x 20	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S
61714110	22 x 27	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S
61714120	30 x 36	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S
61714070	38 x 44	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S
61714090	49 x 56	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S