

55506715	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAG 90° PG	

SILVYN® FPAG 90° PG ist eine rechtwinklige Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



Material:	PA 66
Eigenschaften:	Schnelle Montage Vibrationsschutz Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche Hohe mechanische Belastbarkeit
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C
Farbe:	Grau Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:



UL FILE NUMBER E308201

Bemerkung:


Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart:

IP 66

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506715DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55506715	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAG 90° PG	

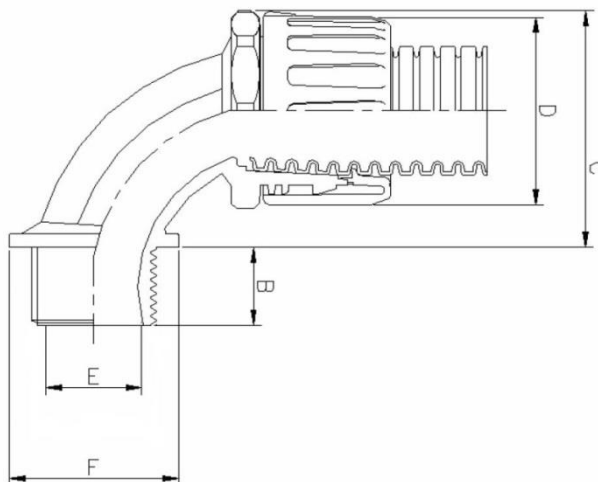

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Länge C mm	Gewinde Länge B mm	Innen Ø E mm	Außen Ø D mm	Ø F mm
Grau							
5550 6710	SILVYN® FPAG 90° PG 7 GY	10	24	8	6,5	19	16
5550 6720	SILVYN® FPAG 90° PG 9 GY	13	36	10	10,5	24	22
5550 6730	SILVYN® FPAG 90° PG 11 GY	16	39	10	10,5	29	24
5550 6740	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/1 GY	16	40	11	14	29	26
5550 6750	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/2 GY	18	42	11	14	32	26
5550 6810	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/3 GY	21	42	11	14	32	26
5550 6760	SILVYN® FPAG 90° PG 16 GY	21	42	11	14	32	27
5550 6770	SILVYN® FPAG 90° PG 21 GY	28	54	12	19	44	35
5550 6780	SILVYN® FPAG 90° PG 29 GY	34	63	12	24,5	51	44
5550 6790	SILVYN® FPAG 90° PG 36 GY	42	87	12	39	63	57
5550 6800	SILVYN® FPAG 90° PG 48/1 GY	54	89	15	49,5	76	70
5550 6820	SILVYN® FPAG 90° PG 48/2 GY	67	105	15	49,5	90	70
Schwarz							
5550 6715	SILVYN® FPAG 90° PG 7 BK	10	24	8	6,5	19	16
5550 6725	SILVYN® FPAG 90° PG 9 BK	13	36	10	10,5	24	22
5550 6735	SILVYN® FPAG 90° PG 11 BK	16	39	10	10,5	29	24
5550 6745	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/1 BK	16	40	11	14	29	26
5550 6755	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/2 BK	18	42	11	14	32	26
5550 6815	SILVYN® FPAG 90° PG 13,5/3 BK	21	42	11	14	32	26
5550 6765	SILVYN® FPAG 90° PG 16 BK	21	42	11	14	32	27
5550 6775	SILVYN® FPAG 90° PG 21 BK	28	54	12	19	44	35
5550 6785	SILVYN® FPAG 90° PG 29 BK	34	63	12	24,5	51	44
5550 6795	SILVYN® FPAG 90° PG 36 BK	42	87	12	39	63	57
5550 6805	SILVYN® FPAG 90° PG 48/1 BK	54	89	15	49,5	76	70
5550 6825	SILVYN® FPAG 90° PG 48/2 BK	67	105	15	49,5	90	70

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506715DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------