

SILVYN® KLIKK-S

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Ausreißsichere Verbindung
Kein Durchhang beim Schlauch

Anwendungsgebiete


In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Aufbau

Mehrteiliger Schlauchhalter mit M5 Schraubloch zur Fixierung

Produkteigenschaften

Schlagfestes Polyamid

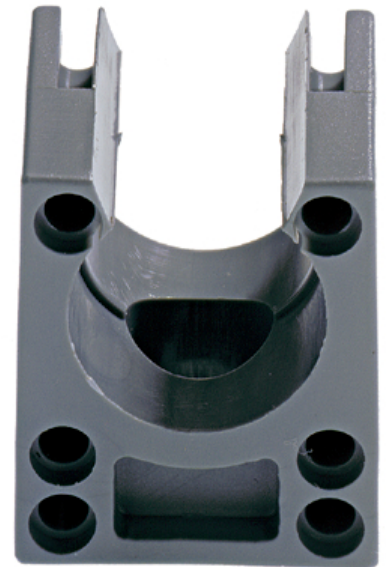

Technische Daten

Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Temperaturbereich:	-30°C bis +70°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® KCLICK-S

Artikel- nummer	Nenngröße	Für Schlauch AØ mm
SILVYN® KCLICK-S grau		
61811110	10	10,0
61811120	13	13,0
61811130	16	15.8
61811190	18	18.5
61811140	21	21.2
61811150	28	28.5
61811160	34	34.5
61811170	42	42.5
61811180	54	54.5