

55506485	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAG 90° M	

SILVYN® FPAG 90° M ist eine rechtwinklige Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



Material: PA 66

Eigenschaften:
 Schnelle Montage
 Vibrationsschutz
 Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
 Hohe mechanische Belastbarkeit

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Farbe:
 Grau
 Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:




UL FILENUMBER E308201

Bemerkung: Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart: IP 66

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506485DE Version: 05	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55506485	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAG 90° M	

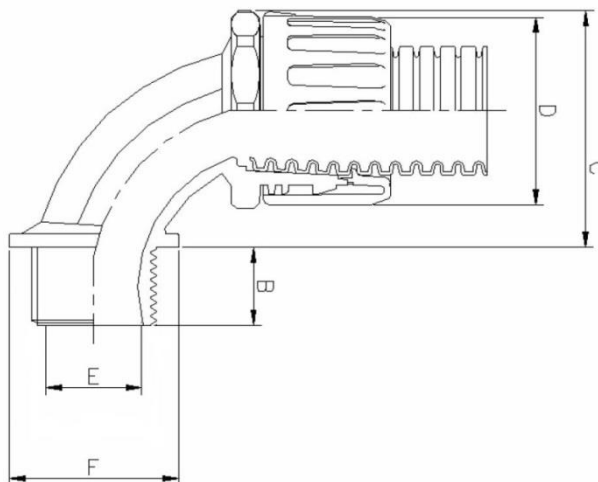

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Länge C mm	Gewinde Länge B mm	Innen Ø E mm	Außen Ø D mm	Ø F mm
Grau							
5550 6480	SILVYN® FPAG 90° M12x1,5 GY	10	24	8	6,5	19	17
5550 6490	SILVYN® FPAG 90° M16x1,5/1 GY	13	35	11	10,5	24	22
5550 6500	SILVYN® FPAG 90° M16x1,5/2 GY	16	38	11	10,5	29	22
5550 6510	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/1 GY	16	38	13	14	29	27
5550 6520	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/2 GY	18	40	13	14	32	27
5550 7070	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/3 GY	21	40	13	14	32	27
5550 6530	SILVYN® FPAG 90° M25x1,5 GY	28	51	15	19	44	32
5550 6540	SILVYN® FPAG 90° M32x1,5 GY	34	59	16	24,5	51	40
5550 7080	SILVYN® FPAG 90° M40x1,5 GY	42	82	16	32,5	63	50
5550 6550	SILVYN® FPAG 90° M50x1,5/1 GY	42	83	16	39	63	60
5550 6560	SILVYN® FPAG 90° M50x1,5/2 GY	54	88	16	39	76	60
5550 6570	SILVYN® FPAG 90° M63x1,5/1 GY	54	88	16	49,5	76	72
5550 7090	SILVYN® FPAG 90° M63x1,5/2 GY	67	104	16	49,5	90	72
Schwarz							
5550 6485	SILVYN® FPAG 90° M12x1,5 BK	10	24	8	6,5	19	17
5550 6495	SILVYN® FPAG 90° M16x1,5/1 BK	13	35	11	10,5	24	22
5550 6505	SILVYN® FPAG 90° M16x1,5/2 BK	16	38	11	10,5	29	22
5550 6515	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/1 BK	16	38	13	14	29	27
5550 6525	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/2 BK	18	40	13	14	32	27
5550 7075	SILVYN® FPAG 90° M20x1,5/3 BK	21	40	13	14	32	27
5550 6535	SILVYN® FPAG 90° M25x1,5 BK	28	51	15	19	44	32
5550 6545	SILVYN® FPAG 90° M32x1,5 BK	34	59	16	24,5	51	40
5550 7085	SILVYN® FPAG 90° M40x1,5 BK	42	82	16	32,5	63	50
5550 6555	SILVYN® FPAG 90° M50x1,5/1 BK	42	83	16	39	63	60
5550 6565	SILVYN® FPAG 90° M50x1,5/2 BK	54	88	16	39	76	60
5550 6575	SILVYN® FPAG 90° M63x1,5/1 BK	54	88	16	49,5	76	72
5550 7095	SILVYN® FPAG 90° M63x1,5/2 BK	67	104	16	49,5	90	72

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506485DE Version: 05	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------