


## SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - metrische Schlauchverschraubung

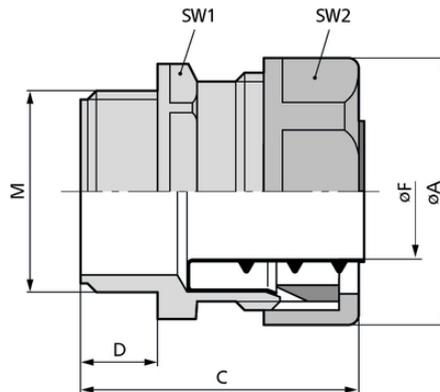

Montagezeit



Maximaler Vibrationsschutz

### Nutzen

Schnelle und einfache Montage  
Vibrationsschutz  
Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FPS/ FD-PU  
SILVYN® SP/SP-PU  
Innenanwendungen  
Leichte mechanische Beanspruchung

### Produkteigenschaften

Grosse Schlüsselweiten

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

## SILVYN® USK-M

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch- Verschraubung
Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® USK-M**

Artikelnummer	Metrische Größe	SW 1/2 mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS
SILVYN® USK-M						
55501300	10 x 1,0	16 / 18	40	10	6	7 x 10
55501310	12 x 1,5	21 / 23	43	12	8	10 x 14
55501320	16 x 1,5	24 / 27	43	12	11	13 x 17
55501330	20 x 1,5	29 / 32	44	13	15	16 x 21
55501340	25 x 1,5	36 / 40	50	13	20	22 x 27
55501350	32 x 1,5	45 / 49	51	15	27	29 x 36
55501360	40 x 1,5	54 / 58	51	15	35	38 x 45
55501370	50 x 1,5	66 / 70	58	16	44,5	48 x 56

Letzte Änderung (23.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16