


Artikel-Nr.: 1503018

Bez.: FLRY Fahrzeugleitung Ø 3,00 mm (1 x 2,50 mm<sup>2</sup>)

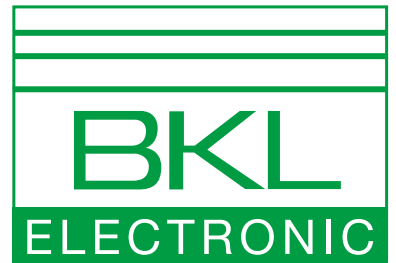

Datenblatt 1503018

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Datenblatt 1503018              |  |
| Kurzbeschreibung /description : | Fahrzeugleitung Aufbaubeschreibung DIN ISO 6722                                      |
| Type: Beispiel                  | FLRY<br>FL = Fahrzeugleitung<br>R = dünnwandige Isolierung<br>Y = Isolierung aus PVC |
| Aufbau:                         | Typ B  |
| 1.                              |  |
| Leiter/conductor:               | Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5   |
| Nennquerschnite:                | 2,5  |
| 2.                              |  |
| Isolation:                      | PVC Polyvinylchlorid   |
| Temperaturklasse nach ISO 6722  | A  |
| Temperaturbereich nach ISO 6722 | -40 bis 85°C (Dauergebrauch 3000h)   |
| Aderfarben für Mantelleitungen: | rot  |

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)