
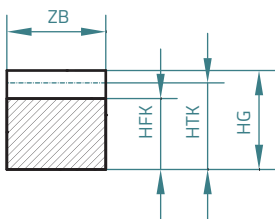


# Zahnstangen aus Polyacetal (POM)

**Ausführung:** geradeverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°. Maßänderung vorbehalten.



Abbildung beispielhaft

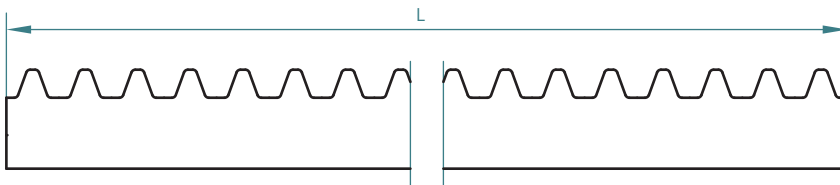

M	HG [mm]	HTK [mm]	HFK [mm]	ZB [mm]	L [mm]	G [g]	Art.-Nr.
0,5	4,5	4	3,4	4	ca. 250	5,26	ZH05250HF
0,5	5	4,5	3,9	5	nach Wunsch****		ZH05****HF
0,5	6	5,5	4,9	4	ca. 250	7,54	ZH05250HF/S
0,7	6,7	6	5,1	6	ca. 250	12,04	ZH07250HF
0,7	7	6,3	5,4	7	nach Wunsch****		ZH07****HF
1,0	9	8	6,8	9	ca. 250	24,81	ZH10250HF
1,0	10	9	7,8	10	nach Wunsch****		ZH10****HF
1,25	11	9,75	8,3	10	ca. 250	35,03	ZH125250HF
1,25	12,5	11,25	9,6	12,5	nach Wunsch****		ZH125****HF
1,5	12	10,5	8,75	12	ca. 250	42,33	ZH15250HF
1,5	15	13,5	11,75	15	nach Wunsch****		ZH15****HF
2,0	11	9	6,6	15,4	ca. 250	44,76	ZH20250HF
2,0	20	18	15,6	20	nach Wunsch****		ZH20****HF
3,0	15	12	8,5	19,4	ca. 250	75,81	ZH30250HF
3,0	30	27	23,5	30	nach Wunsch****		ZH30****HF