


KABELBINDER, MIT FLACHEM PROFIL

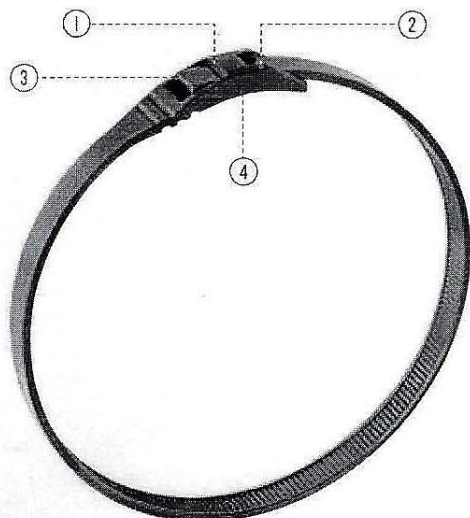

- ① Flachstes Kabelbinderprofil auf dem Markt
- ② Konstruktion mit flexiblem Kopf legt sich leicht um Schläuche oder Kabelbündel
- ③ Keine scharfen Schnittkanten, die zu Verletzungen führen könnten
- ④ Sperklinke unter dem Kopf schützt gegen unbefugte Eingriffe

Nylon-Kabelbinder mit flachem Profil


Der Kabelbinder von ABA vereint außergewöhnliche Zugfestigkeit und dauerhafte Qualität mit dem flachsten Profil auf dem Markt. Dieser äußerst vielseitige Kabelbinder ist die erste Wahl für alle mittleren und Schwerlastanwendungen, bei denen es auf hochwertige Kabelbinder mit attraktivem Design ankommt.

Die glatte Kontur hat keine Dornen oder Spitzen, an denen sich Installateure, Techniker oder Endanwender verletzen könnten. Kabelbinder von ABA sind die erste Wahl, wenn zuverlässige Kabelbinder mit attraktivem Design und flachem Profil gefragt sind. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Industrie bis zu hochwertigen Konsumgütern. In schwarz oder natur erhältlich.

Vorteile auf einen Blick

- Hervorragende Funktionalität, Zugfestigkeit und Zuverlässigkeit.
- Kabelbinder von ABA liegen eng an, sehen gut aus, sind zuverlässig und bringen Installateuren und Anwendern eine Fülle nützlicher Vorteile.
- Besonders leicht zu montieren. Kein Spezialwerkzeug erforderlich. Alle Seitenschneider oder industriellen Werkzeuge können verwendet werden. Die Kabelbinder können auch von Hand angezogen werden.
- ABA-Kabelbinder bestehen aus 6/6-Nylon und sind besonders widerstandsfähig.
- Die Einsatztemperatur reicht von -40 °C bis +85 °C und ermöglicht damit den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen.

Abmessungen

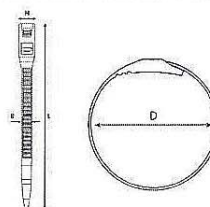

Technische Daten

ABA KABELBINDER MIT FLACHEM PROFIL (MITTLERE ZUGFESTIGKEIT)						
Breite (B mm)*	Durchmesser (D mm)	Durchmesser (D in.)	Länge (L mm)	Kopf (H mm)	Nylon 6/6	
					Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
					Schwarz	Natur
4,52	30-50	1 3/16-2	177	8,37	0860 0510 177	0860 0520 177
	30-80	1 3/16-3 1/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	1 3/16-4 5/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

ABA KABELBINDER MIT FLACHEM PROFIL (HOHE ZUGFESTIGKEIT)						
Breite (B mm)*	Durchmesser (D mm)	Durchmesser (D in.)	Länge (L mm)	Kopf (H mm)	Nylon 6/6	
					Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
					Schwarz	Natur
7,62	30-110	1 3/16-4 5/16	350	12,19	0860 0620 350	0860 0610 350
	30-140	1 3/16-5 1/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	1 3/16-7 1/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	1 3/16-9 7/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760

Anwendungsbeispiele

- Industrie
- Kabelbäume
- Automobilindustrie
- Marineindustrie
- Computerbauteile
- Zugangsplattformen im Außenbereich
- Regale und Ladenaustattung
- Vorfuhrwagen
- Camping
- Radfahren
- Spielplätze

Werkstoffe

- Hergestellt aus 6/6-Nylon