

## Datenblatt

Artikelnummer: 96.031.4053.1

Steckverbinder RST20i3S B1 ZR1 SW

RST20i3 Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Zulassungen




LR



RINA



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 ○ Ausschließlich Prüfmaße  
 ○ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

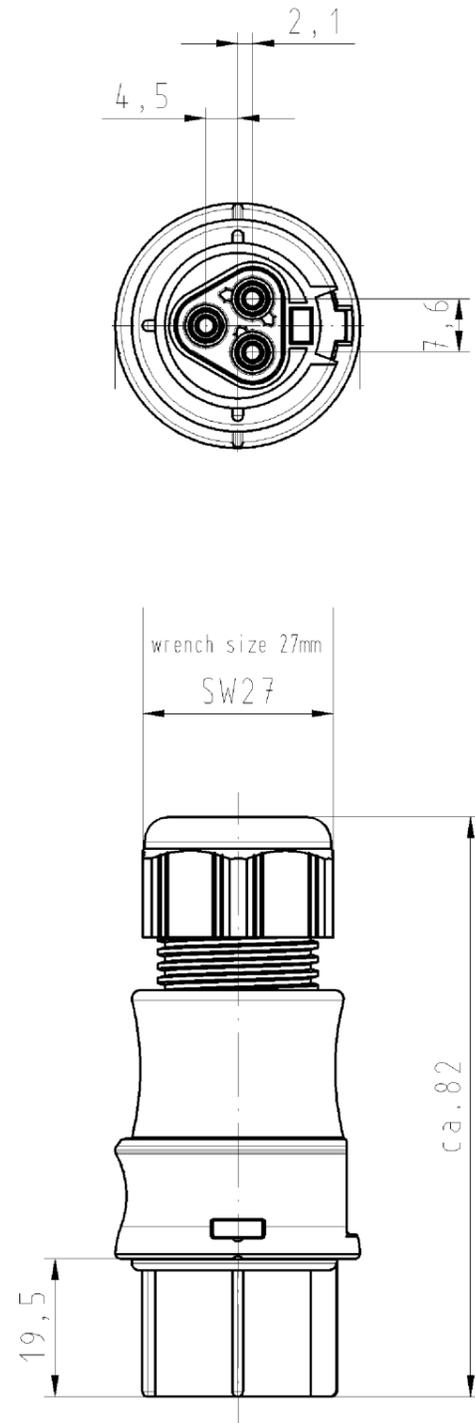

Schnitt A-A  
 section A-A

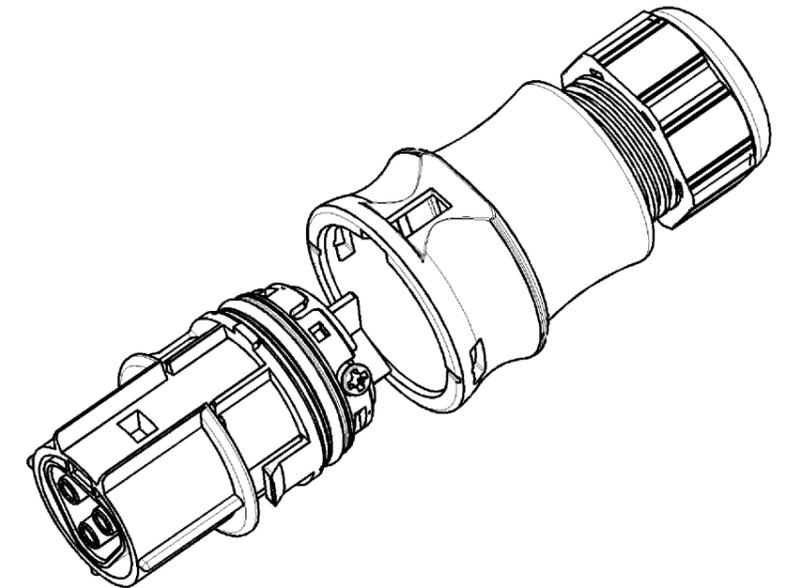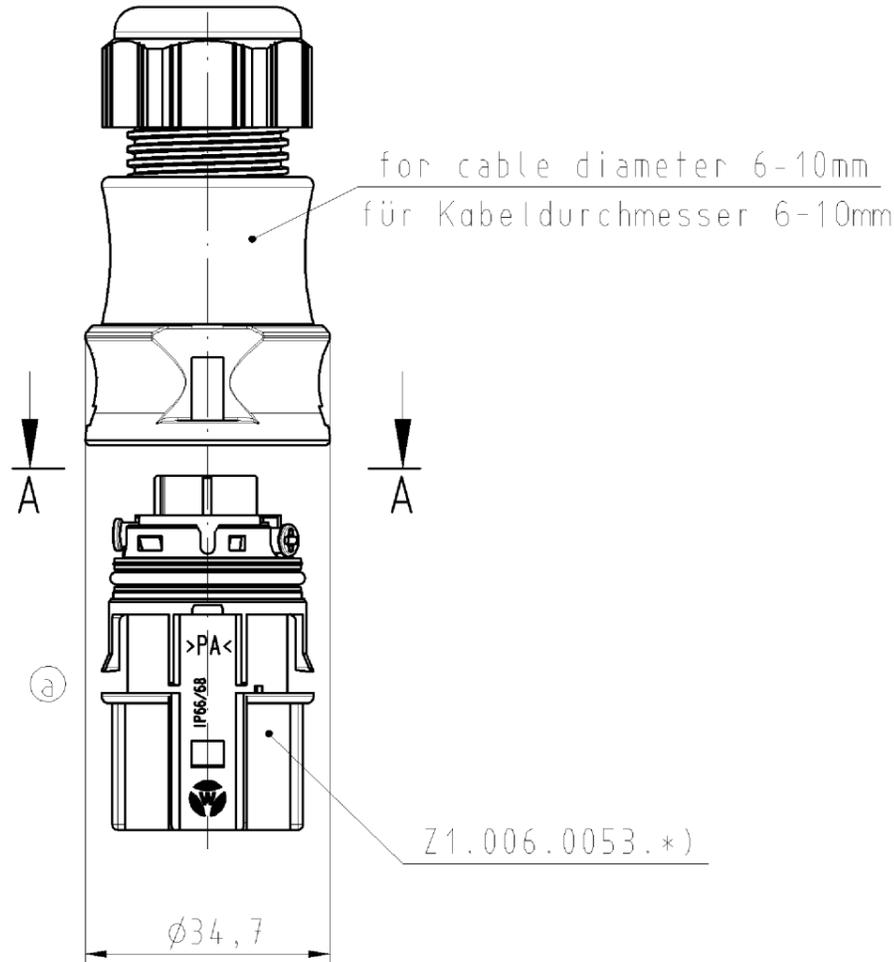

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
 packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)
96.031.4053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	....._1
96.031.4053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	....._0

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: material and surface: Farbe: siehe Tabelle color: look table		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
	1:1			Entworfen	27.02.	Kneitz	T 96.031.4053.0 01K a	
	Vol.	mm <sup>3</sup>	Ofl.	mm <sup>2</sup>	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
		wieland		Type		Benennung		
a	03.05.2005/	Elektrische Verbindungen		RST2013		BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG		
Änderung				S B1 ZR1 V		female connector with cord grip		
						Schraubanschluß ohne Drahtschutz/ screw-connection without wire protection		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
1  
1.1  
2.1  
1.1  
960314053001K\_4\_CAD/007\_Kneitz\_2005-05-03T13:16:59\_1.000