

Produkttitel	Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM	Artikelnummer	20032
für ...	Rohrmotoren mit Funk	Produktprogramm	RA

Produktfoto	Lieferumfang																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Menge</th> <th>Einheit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Stk.</td> <td>Rahmen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stk.</td> <td>Funk-Zeitschaltuhr</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stk.</td> <td>Batterie 1,5V Typ AAA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stk.</td> <td>Befestigungsschraube</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stk.</td> <td>Dübel</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stk.</td> <td>Montageanleitung</td> </tr> </tbody> </table>	Menge	Einheit		1	Stk.	Rahmen	1	Stk.	Funk-Zeitschaltuhr	2	Stk.	Batterie 1,5V Typ AAA	2	Stk.	Befestigungsschraube	2	Stk.	Dübel	1	Stk.	Montageanleitung
Menge	Einheit																					
1	Stk.	Rahmen																				
1	Stk.	Funk-Zeitschaltuhr																				
2	Stk.	Batterie 1,5V Typ AAA																				
2	Stk.	Befestigungsschraube																				
2	Stk.	Dübel																				
1	Stk.	Montageanleitung																				

Technische Daten	Anwendungsbereich														
<table border="1"> <tr> <td>Funkfrequenz</td> <td>868,4 MHz</td> </tr> <tr> <td>Reichweite Freifeld</td> <td>Bis zu 150 Meter</td> </tr> <tr> <td>Reichweite im Gebäude</td> <td>Bis zu 20 Meter</td> </tr> <tr> <td>Spannungsversorgung</td> <td>2,4 – 3,0 Volt DC</td> </tr> <tr> <td>Batterietyp</td> <td>2x 1,5 V Typ AAA</td> </tr> <tr> <td>Schutzart</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Zulässiger Temperaturbereich</td> <td>0°C bis +50°C</td> </tr> </table> <p>Hinweis: 2x Akkus Typ AAA mit μ 1,2 V können auch verwendet werden.</p>	Funkfrequenz	868,4 MHz	Reichweite Freifeld	Bis zu 150 Meter	Reichweite im Gebäude	Bis zu 20 Meter	Spannungsversorgung	2,4 – 3,0 Volt DC	Batterietyp	2x 1,5 V Typ AAA	Schutzart	IP 20	Zulässiger Temperaturbereich	0°C bis +50°C	<p>Zur Steuerung von max. 25 Schellenberg Funkantrieben in 5 Gruppen: z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funk-Rohrmotor PREMIUM - Funk-Empfangsmodul - Funk-Empfangsschalter - Gurtwickler RD65 PREMIUM
Funkfrequenz	868,4 MHz														
Reichweite Freifeld	Bis zu 150 Meter														
Reichweite im Gebäude	Bis zu 20 Meter														
Spannungsversorgung	2,4 – 3,0 Volt DC														
Batterietyp	2x 1,5 V Typ AAA														
Schutzart	IP 20														
Zulässiger Temperaturbereich	0°C bis +50°C														

Produktvorteile / Produktnutzen	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitschaltuhr mit integriertem 5-Kanal Funk-Handsender - Gleichzeitiges oder individuelles Bedienen der Motoren einer oder aller Gruppen - Mit Tages- und Wochenprogramm, Zufallsgenerator für die Urlaubszeit - Astrofunktion für die Abendschließung - Große Displayanzeige, mit Programmierhilfe - Umschalten zwischen Zeitautomatik und manueller Bedienung jederzeit möglich (z.B. Aussperrschutz), manuelle Bedienung aber auch während Automatikmodus möglich - Zwischenlagen können bei Rohrmotoren PREMIUM gesetzt werden - Prüfen/ Ändern der Rohrmotor-Drehrichtung - Mit LED-Anzeige als Funktions- und Programmierhilfe - Bis zu 4 weitere Funk-Handsender können über ein einfaches Kopierverfahren gekoppelt werden - Herausnehmbar, praktische Kipp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen befestigen - Batterie einlegen - Funk- Zeitschaltuhr mit Antrieb koppeln, einstellen - Zeitschaltuhr programmieren

Produkttitel	Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM	Artikelnummer	20032
für ...	Rohrmotoren mit Funk	Produktprogramm	RA


Verpackungsbeschreibung

Verpackungsart	Faltkarton
Bedruckung	4-farbig
Verpackungshöhe (mm)	285
Verpackungsbreite (mm)	110
Verpackungstiefe (mm)	55
Sprachen	deutsch

Logistische Informationen

Kartonmenge	1
Palettenmenge EK	---
Palettenmenge VT	---

Technische Abmessungen

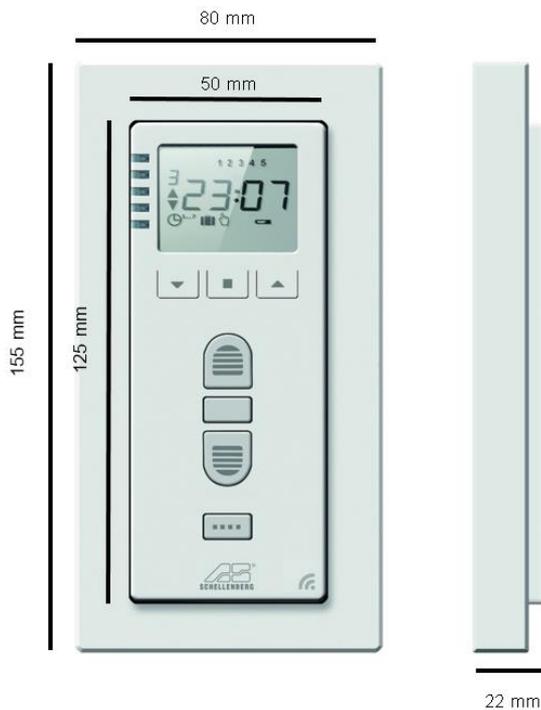

Inhaltsfoto



Packshot

