




RCR4655

Tragbare Boombox mit USB/SD/MP3/CD/Kassette/Radio

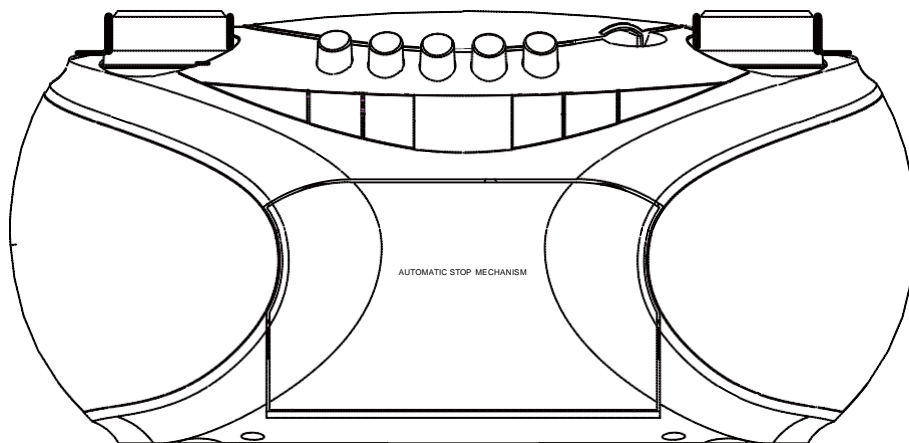

BEDIENUNGSANLEITUNG



SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.

230v~

Dieses Gerät ist für 230V ~ 50Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.




Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

STROMVERSORUNG

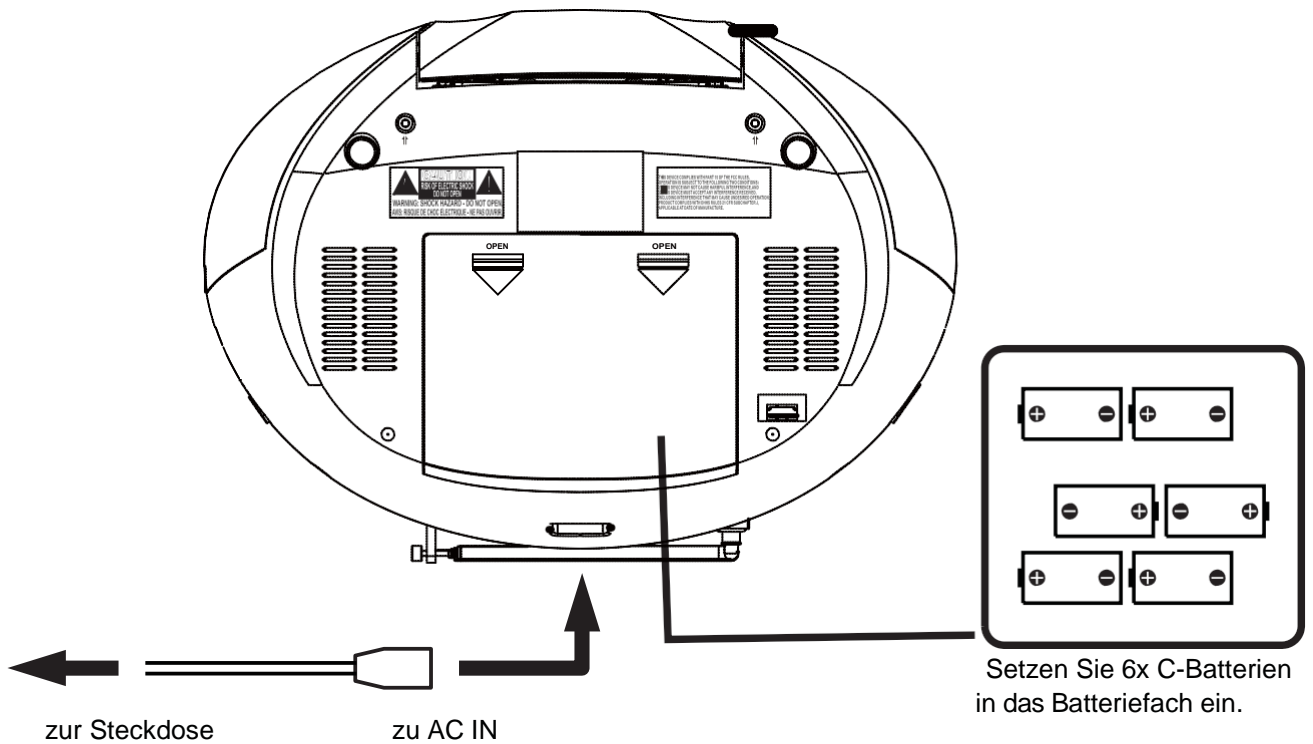

WECHSELSTROM

Sie können Ihr tragbares Gerät mit Strom versorgen, indem Sie das abnehmbare Netzkabel in die Strombuchse auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in die Steckdose stecken. Bitte achten Sie auf die korrekte Spannung und darauf, dass das Stromkabel vollständig in das Gerät gesteckt wurde



BATTERIEBETRIEB

Legen Sie 6 x C-Batterien in das Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der richtigen Polung eingelegt sind, um einen Schaden am Gerät zu vermeiden. Nehmen Sie immer die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, da dies zum Auslaufen der Batterien und somit zur Beschädigung des Gerätes führen kann.


Hinweis:

- Benutzen Sie immer Batterien desselben Types und mischen Sie niemals unterschiedliche Arten.
- Um das Gerät im Batteriebetrieb zu betreiben, entfernen Sie das Netzkabel vom Gerät.

BEDIENUNGSELEMENTE

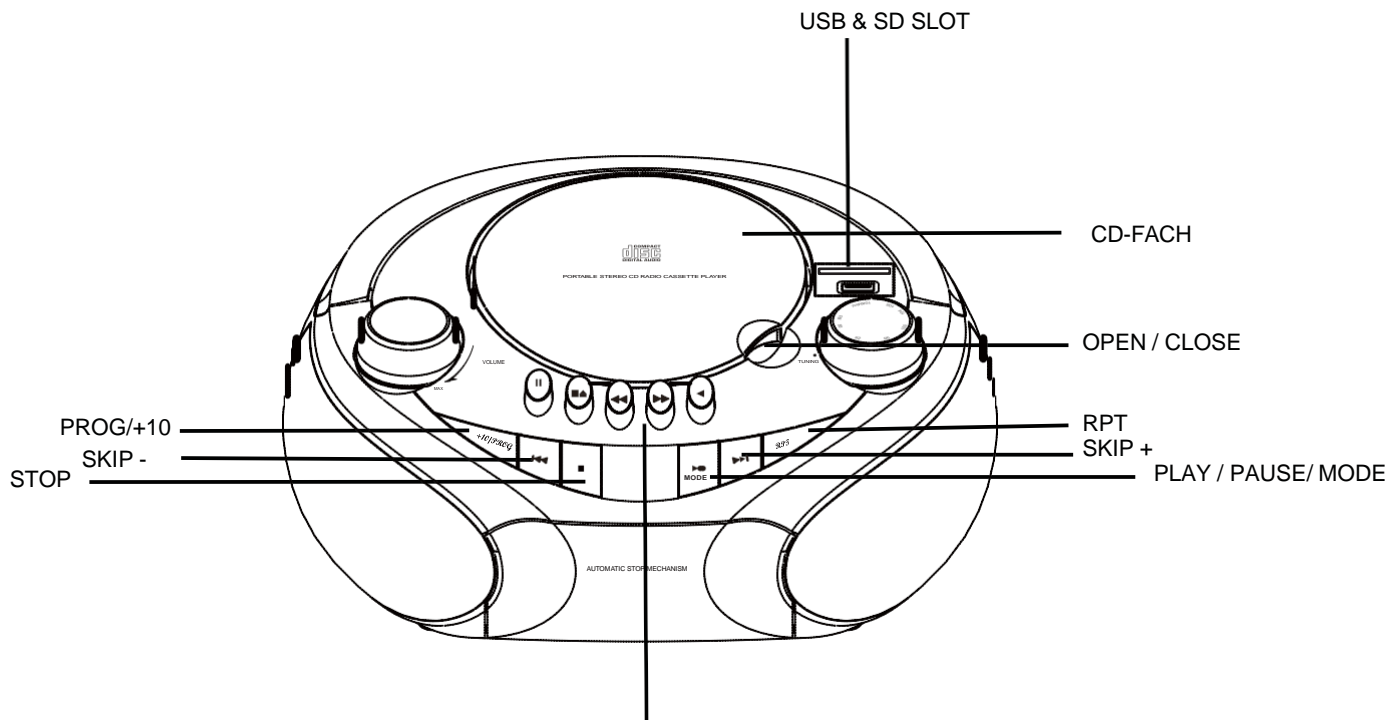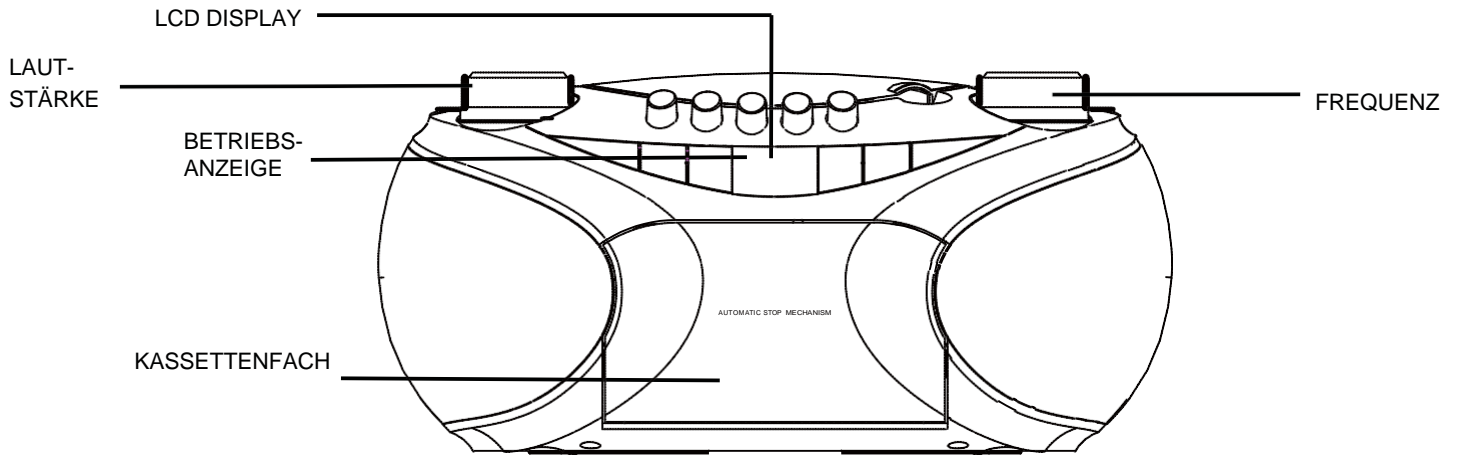

KASSETTENBEDIENKNÖPFE - PAUSE, STOP/EJECT, VORSPULEN, ZURÜCKSPULEN, PLAY

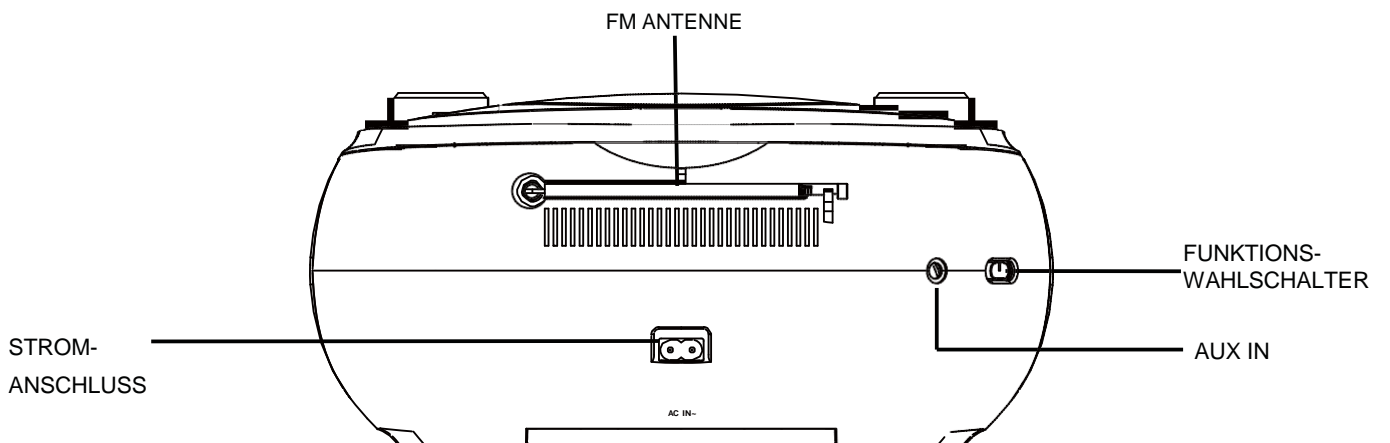

RADIOBETRIEB

ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. Schieben Sie den Funktionswahlschalter auf FM.
2. Stellen Sie die Radio-Frequenz mittels Frequenzdrehregler ein.
3. Drehen Sie den Lautstärkereglern, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

FÜR EINEN BESSEREN EMPFANG

- Verstellen Sie die Antenne, um den Empfang zu verbessern.

KASSETTENBETRIEB

ALLGEMEINE BEDIENUNG





- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAUSE | Pausiert zeitweilig das Abspielen der Kassette.
Erneut drücken, um das Abspielen wieder aufzunehmen. |
| STOP / EJECT ■▲ | Beendet das Abspielen der Kassette..
Erneut drücken, um das Kassettenfach zu öffnen. |
| FAST FORWARD ◀◀ &
REWIND ▶▶ | Drücken, um schnell vor- oder zurück zu spulen. |
| PLAY ◀ | Spielt eine Kassette ab. |

ABSPIELEN

1. Schieben Sie den Funktionswahlschalter auf TAPE.
 2. Drücken Sie die STOP / EJECT-Taste, um das Kassettenfach zu öffnen und legen Sie eine Kassette ein.
 3. Schließen Sie das Kassettenfach.
 4. Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Kassette abzuspielen.
 5. Drehen Sie den Lautstärkereglern, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
 6. Drücken Sie die Pause-Taste, wenn Sie das Abspielen der Kassette zeitweilig einstellen möchten.
 7. Drücken Sie die STOP/EJECT-Taste, wenn Sie das Abspielen beenden möchten.
-

CD / MP3 & USB & SD BETRIEB

ALLGEMEINE BEDIENUNG

PLAY / PAUSE 	Drücken, um das Abspielen zu starten. Erneut drücken, um das Abspielen zu pausieren. Erneut drücken, um das Abspielen wieder aufzunehmen.
SKIP + 	Kurz drücken, um zum nächsten / vorherigen Track zu springen.
SKIP - 	Gedrückt halten, um im Tracks vor-/zurück zu spulen.
STOP 	Drücken, um das Abspielen zu beenden.

CD / MP3 BETRIEB

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf CD.
2. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie CD mit dem Etikett nach oben in das CD-Fach
3. Schließen Sie das CD-Fach.
4. Bei eingelegter CD wird nun ein Inhalts-Scan durchgeführt:
Für Musik-CDs: Die Anzahl der Musikstücke wird ausgelesen und auf dem Display angezeigt.
Für MP3-CDs: Das Wort MP3 wird auf dem Display angezeigt.
5. Es wird automatisch der erste Track wiedergegeben.
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
7. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um die Wiedergabe kurzzeitig zu pausieren.
8. Drücken Sie die Stop-Taste, wenn Sie die Wiedergabe anhalten möchten.

PROGRAMMIERUNG


Bis zu 20 Tracks einer Audio-CD oder 99 Tracks einer MP3-CD können in einer Wiedergabeliste in beliebiger Reihenfolge programmiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die STOP-Taste vor der Benutzung gedrückt haben.

1. Drücken Sie die PROG-Taste. Das Display wird P01 und PROG anzeigen.
2. Wählen Sie den gewünschten Track aus, indem Sie die SKIP+- oder SKIP- -Taste drücken.
3. Drücken Sie die PROG-Taste erneut, um den gewünschten Track in den Programmspeicher zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 um weitere Tracks in der Wiedergabeliste zu speichern.
5. Wenn alle gewünschten Tracks eingespeichert wurden, drücken Sie die PLAY / PAUSE-Taste um die gespeicherte Wiedergabeliste abzuspielen.
6. Drücken Sie zweimal die STOP-Taste, um die programmierte Wiedergabe zu beenden.

MODUS

Drücken Sie die RPT-Taste während der Wiedergabe, um durch die verschiedenen Funktionen zu wechseln:

- 1 - Wiederhole den aktuellen Track
- 2 - Wiederhole die Tracks im aktuellen Verzeichnis (nur MP3/USB/SD)
- 3 - Wiederhole alle Tracks
- 4 - Zufällige Wiedergabe
- 5- Normale Wiedergabe

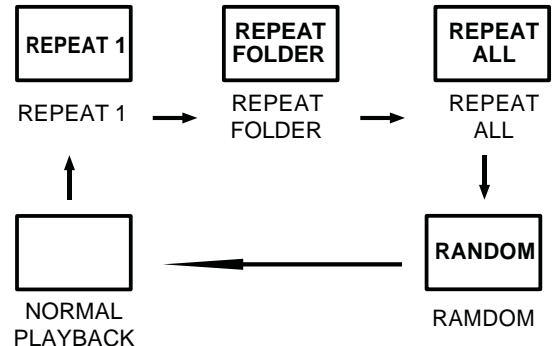

VON USB ODER SD-KARTE ABSPIELEN

Sie können Ihre MP3-Musikstücke vom USB-Stick oder SD-Karte abspielen.

1. Schieben Sie den Funktionsschalter auf CD.
2. Stecken Sie den USB-Stick oder die SD-Karte in den entsprechenden Schacht und drücken innerhalb der erste 2 Sekunden auf die PLAY/PAUSE-Taste, um in den USB- oder SD-Modus zu wechseln. Kurze Zeit später wird die Anzahl der Musikstücke auf dem Display abgebildet und die Wiedergabe startet automatisch.

Während der Wiedergabe

- Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste um die Wiedergabe zu pausieren und wieder aufzunehmen.
- Drücken Sie die SKIP- oder SKIP+-Taste, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie die PROG / +10-Taste, um zehn Titel vorzuspringen.
- Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
- Wenn der letzte Titel gespielt wurde, wird die Wiedergabe automatisch beendet.

Anmerkung: Wenn eine CD zur gleichen Zeit abgespielt wird, wie ein USB-Stick oder eine SD-Karte eingesteckt ist, halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste gedrückt, um in den USB- oder SD-Modus zu wechseln.

AUX-IN

- Schieben Sie den Funktionsschalter auf CD.
- Verbinden Sie Ihre Audiogeräte mit einem 3,5mm Kabel.
- Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem externe Audiogerät.

Hinweis:

Das 3,5mm Aux-in-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

STROMSPARFUNKTION

Um Strom zu sparen schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn im CD/MP3/USB/SD-Modus für 15 Minuten kein Titel wiedergegeben wurde.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein:

AC 230V 50Hz Stromversorgung

DC 6 x 1,5V C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Radio:

Empfangsband: FM Stereo

Frequenzbereich: FM 87,5 – 108 MHz

Analoge manuelle Radioeinstellung

CD:

Kompatibel mit: MP3 – CD – CDR – CDRW

USB- oder SD-Eingang:

MP3 Wiedergabe

Maße: 29,9(B) x 15,0(H) x 21,8(T) cm

Gewicht: 1,5 kg

Änderungen im Zubehör, Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen auftreten.



RCR4655

GARANTIE - Bestimmungen

Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21357 Lüneburg
Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55
(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)
Internet: www.ultramedia.de
E-Mail: service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Garantiesiegel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch, durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den Reflexion Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt Fracht) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt die UltraMedia GmbH keine Haftung!

Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns unter der oben angegebenen Adresse, Tel.-, Faxnummer oder Mailadresse in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus zurück.