


# Laserliner®

## AC-tiveTester



### Universeller Spannungstester für die gesamte Gebäudeelektrik

Rev. 1213

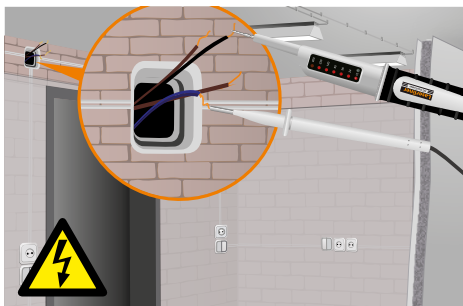

Kontrastreiches  
LED-Display

- **Zuverlässiger und schneller Spannungstester**, mit den wichtigsten Nennspannungen
- **Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test**
- **Mit automatischer Bereichs- und Funktionsumschaltung** direkt Prüfen und Messen
- **CAT III - 400V** - Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation
- **Batterieloser Betrieb**
- **Robustes, handliches Gehäuse** im platzsparenden Miniformat

#### TECHNISCHE DATEN

<b>SPANNUNGSBEREICHE</b> 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC +/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC
<b>FREQUENZBEREICH</b> 50/60HZ
<b>LED ANZEIGE</b> 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V Polarität Plus/Minus
<b>TOLERANZ</b> -30%...0% des Ablesewertes
<b>ANSPRECHZEIT</b> < 0,1s LED
<b>ÜBERSpannungskategorie</b> CAT III - 400 V
<b>VERSCHMUTZUNGSGRAD</b> 2
<b>FEUCHTIGKEIT</b> max. 85% relative Luftfeuchte
<b>SCHUTZART</b> IP64
<b>STROMAUFNAHME</b> Is < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA (Zyklus 5% ED / 10 min.)
<b>ARBEITSTEMP.</b> -10 °C...55 °C
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 60 x 245 x 25 mm (ohne Kabel)
<b>GEWICHT</b> 115 g



**AC-tiveTester**  
+ Schutzkappen

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
190 x 310 x 55 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AC-tiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

CAT III  
400V

IP 64