

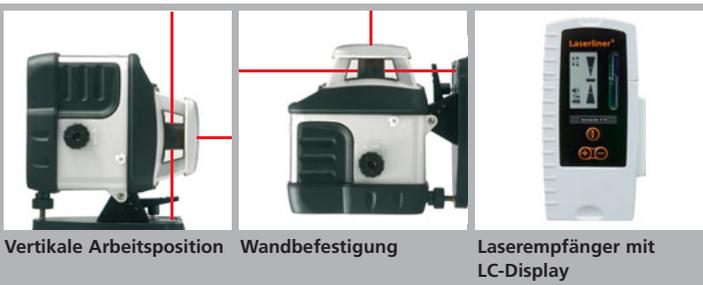
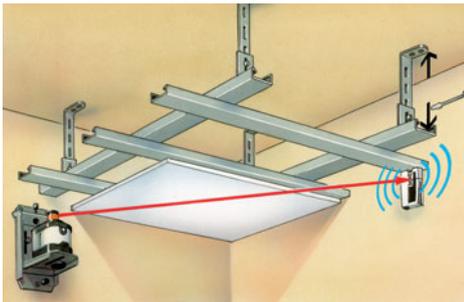


AquaPro 310 S

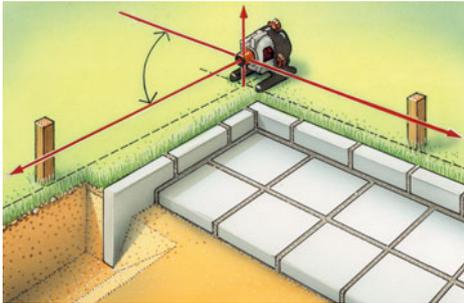

Robuster Rotationslaser mit automatischer horizontaler Nivellierung

Rev.0613

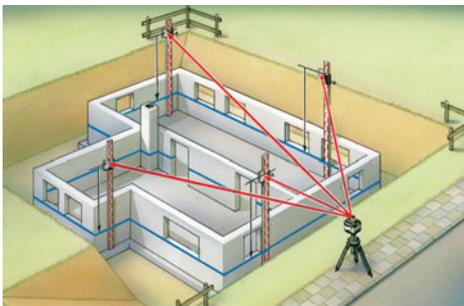


Vertikale Arbeitsposition

Wandbefestigung

Laserempfänger mit LC-Display

- Robustes Gehäuse mit **Schutzgummierung**
- **Automatik-Level:** horizontale Selbstnivellierung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, vertikales Ausrichten mit Justierfuß.
- **Senkrechter Referenzstrahl** zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden.
- **Out-Off-Level:** Das Gerät zeigt mit optischen und akustischen Signalen an, wenn es sich außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Schiefe Ebenen** können angelegt werden.
- Mit der **Wand-/ Bodenkonsole** kann vertikal nivelliert oder das Geräte auf der Wand befestigt werden.
- Der **SensoLite 310** verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite. Starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen.
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**

TECHNISCHE DATEN	
GENAUIGKEIT	± 2 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 3,5°
NIVELLIERUNG	Horizontal automatisch / vertikal mit Justierfuß
LASEREMPFANGSBEREICH	max. 300 m Radius
LASERWELLENLÄNGE	635 nm
LASER	Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG	6 x Typ AA, ca. 45 Std. Betriebsdauer
SCHUTZKLASSE	IP 54
GEWICHT	1,7 kg
ABMESSUNGEN	120 x 160 x 140 mm (B x H x T)

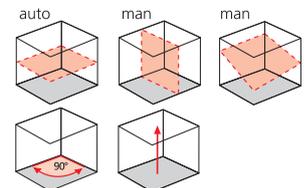

- Aqua Pro 310 S**
 inklusive Tragekoffer
 + SensoLite 310
 + Universalhalterung
 + Wand- und Bodenhalterung
 + Hochleistungsakku
 + Netz-/Ladegerät
 + Batterien

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Aqua Pro 310 S	046.02.00A	4 021563 663835	1

