

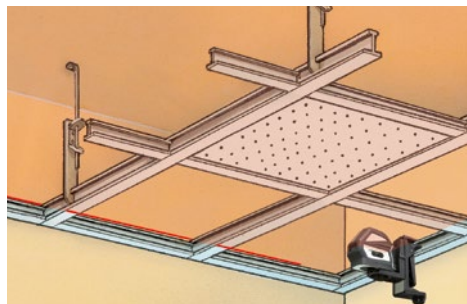


AutoCross-Laser 2 Plus

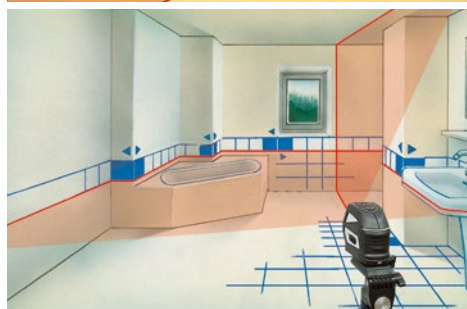

Kreuzlinien-Laser
mit 2 gut sichtbaren Laserlinien und
integriertem Handempfänger-Modus

Rev.1213

 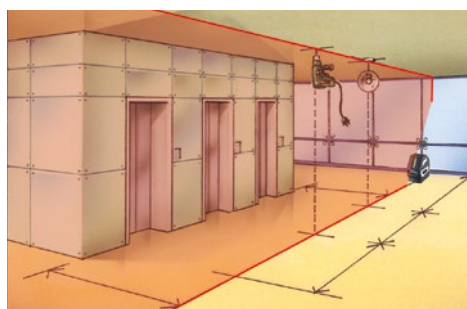


- **PowerBright-Laser⁺**: Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien.
- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Mit der **zweiteiligen, magnetischen Wandhalterung** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar – an der Wand, an magnetischen Gegenständen.
- Ideal zur **Befestigung an Trockenbauprofilen**.
- **Automatic Level**: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Der **zusätzliche Neigungsmodus** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Of-Level**: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **RX-Ready**: Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 50 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Transport Lock**: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
NIVELLIERUNG automatisch
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Linienlaser Klasse 2M < 5 mW
STROMVERSORGUNG 3 x 1,5V Typ AA, ca. 20h Betriebsdauer
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
GEWICHT inkl. Batterien 0,5 kg
ABMESSUNGEN 115 x 95 x 65 mm (B x H x T)

1H 1V



AutoCross-Laser 2 Plus
inklusive Tragekoffer
+ Magnetwandhalterung
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
162 x 76 x 39 mm



Einzeln und in Kombination einsetzbar: Wand- und Klemmhalterungen

Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes

Befestigungspunkt und Laserebene auf einer Höhe

Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 Plus	032.101A	4 021563 688722	1

