
## **MultiClamp-Meter Pro**



Die professionelle Strom- und Spannungsmesszange mit echter Effektivwertmessung

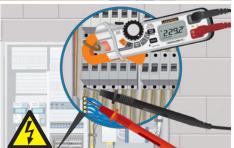





- Zuverlässige und schnelle Strommessungen in allen geschlossenen Stromkreisen
- Misst Gleich- und Wechselströme mit echter Effektivwertbestimmung (True RMS)
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Exakte Messergebnisse bei Gleichstrommessung durch DC-Nullung
- Automatische Diodenmessung mit Durchlassspannung bis 1,5V
- Peak-HOLD Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen
- Hohe Messauflösung für exakte Strom- und Spannungs- und Widerstandsbestimmung
- Integrierter, kontaktloser Spannungsindikator zur schnellen Bestimmung spannungsführender Teile
- CAT III 600 V Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation.
- Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung
- MIN/MAX Funktion zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen
- Großes, gut ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraphanzeige

## **TECHNISCHE DATEN**

MAX. EINGANGSLEISTUNG A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A) V AC/DC: 600V AC/DC Widerstand, Durchgangsprüfung:

**STROM AC** 0...200 A, ± 2,5%

**STROM DC**0 200 A + 2 0%

**SPANNUNG AC** 0,2...600 V, ± 1,5%

**SPANNUNG DC** 0,2...600 V, ± 1,0%

FREQUENZBEREICH 50/60Hz AC

DURCHGANGSTEST Ansprechschwelle < 30  $\Omega$ Teststrom < 0,5 mA

PEAK HOLD

misst Spitzenstrom < 10 ms

ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE

LC-DISPLAY

bis 1999 (3 1/2 Stellen)

STROMVERSORGUNG

2 x 1,5 Typ AAA, LR03 Alkali **ARBEITSTEMP.** -10 °C... 55 °C

ABMESSUNGEN 164 x 65 x 32 mm

GEWICHT 175g

	aserliner  A Company Many No.	ACIDC DC ZERO Press 3 fac.	
Beleu	ichtetes Display	Einfach zu bedienen- des Funktionsrad	Großer Zangenweg

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MultiClamp-Meter Pro	083.040A	4 021563 671205	5





## MultiClamp-Meter Pro

- + Batterien (2 x 1,5V AAA)
- + 2 Messleitungen

**Verpackungsgröße** (B x H x T) 190 x 310 x 65 mm