MultiMeter-PocketBox




Universelles MultiMeter im praktischen Boxformat mit automatischer Bereichsumschaltung







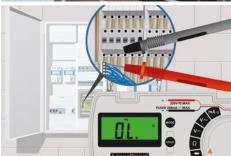

- Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Diodentest-Funktion zur Funktionsund Polaritätsbestimmung
- Mit automatischer Funktions- und Bereichsumschaltung, ohne Umstecken von Kabeln
- CAT II 250 V
- 3 1/2-digit LCD
- Hold-Funktion
- integrierte Messpitzen in der Box

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNGSBEREICH V/DC:

200 mV ... 200 V, ± (0,8% + 5 Digits) 200 V ... 250 V, ± (1% + 5 Digits) **V/AC:** (40 - 400 Hz) 2 mV ... 200 V, ± (1% + 5 Digits) 200 V ... 250 V, ± (1,2% + 5 Digits)

STROMBEREICH

20 mA ... 200 mA, ± (1,2% + 5 Digits) **A/AC:** (40 - 400 Hz) 20 mA ... 200 mA, ± (1,5% + 5 Digits)

WIDERSTANDSBEREICH

WIDERS TANDSBEREICH Ω Ω ... 200 Ω, ± (1,2% + 5 Digits) 200 Ω ... 200 kΩ, ± (1,0% + 5 Digits) 200 kΩ ... 2 MΩ, ± (1,2% + 5 Digits) 2 MΩ ... 20 MΩ, ± (1,5% + 5 Digits)

MAX. EINGANGSSPANNUNG

DIODENPRÜFUNG Leerlaufspannung 1,5 V

DURCHGANGSPRÜFUNG Akustisches Signal, wenn Widerstand < 30 Ω

EINGANGSWIDERSTAND

> 10 MΩ (V DC, V AC)

POLARITÄT Vorzeichen für negative Polarität

LC-DISPLAY bis 1999 (3 1/2 Stellen)

250 mA/250 V, Ø 5 mm x 20 mm

ÜBERSPANNUNG CAT II - 250 V

VERSCHMUTZUNGSGRAD 2

SCHUTZART IP 40

MAX. REL. LUFTFEUCHTE

75% rH nicht kondensierend

ARBEITSTEMPERATUR 0 °C ... 40 °C

 
STROMVERSORGUNG

2 x LR44 1,5 V Knopfzelle

ABMESSUNGEN 113 x 56 x 23 mm

GEWICHT (inkl. Batterien) 101 g







ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-PocketBox	083.028A	4 021563 690053	5





MultiMeter-PocketBox

Batterien

Verpackungsgr"oße~(B~x~H~x~T)