

SmartCross-Laser Set 150 cm



Automatischer Kreuzlinien-Laser mit Foto-Kompaktstativ 150 cm

Rev.1213



SmartCross-Laser


- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

Foto-Kompaktstativ 150 cm

- **Kurbelstativ** aus Aluminium
- **1/4" Stativanschluss**
- **3-Wege-Stativkopf**
- **Kurbelhub** und mehrfach ausziehbare Stativbeine

TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 10 m
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
LASERKLASSE / AUSGANGS-LEISTUNG LINIENLASER 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER 15 Stunden (Alkalibatterien)
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
GEWICHT (komplettes Set) 2,3 kg

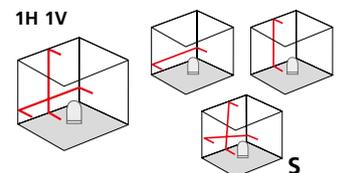

Automatic Level



Pendelarretierung zur Transportsicherung



3-Wege-Stativkopf



SmartCross-Laser Set 150 cm

inklusive SmartCross-Laser + Batterien

inklusive Foto-Kompaktstativ 150 cm + Transporttasche

Verpackungsgröße (B x H x T)
155 x 785 x 145

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser Set 150 cm	081.114A	4 021563 687824	2

